


品番：EA758SG-86

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(黒)

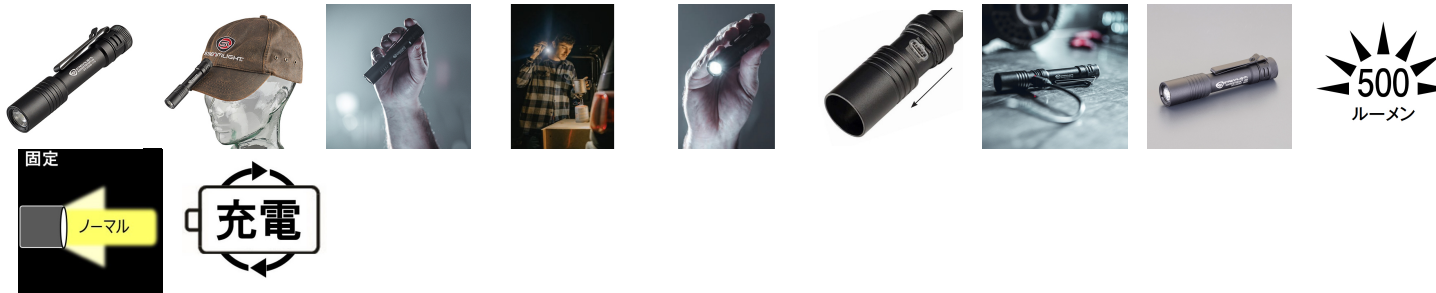

販売価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
カタログ価格	14,600円(税抜)／16,060円(税込)		
在庫数	最新在庫: 21 (2026/03/26 12:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2039ページ		



明るさ500ルーメン。高出力ながらも手のひらに収まるサイズのポケットライトです。

仕様

メーカー	ストリームライト (STREAM LIGHT)	型番	66320
商品名	MICROSTREAM	使用電池	リチウムイオン電池 (USBコード付)
照射パターン	ノーマルビーム (固定)	照射モード	強、弱
明るさ	強:500ルーメン 弱:50ルーメン	連続点灯時間	強:2時間、弱:8時間
充電時間	4時間	照射距離	強:90m 弱:30m
光源	LED球	材質	本体:アルミ合金 レンズ:ポリカーボネート
サイズ	φ21.1×114.3mm	重量	62.4g (電池含)
防水性能	IPX4	耐衝撃性	1m
カラー	ブラック	付属品	USBコード、ストラップ
明るさの切替方法について	弱で点灯させる時はスイッチをカチッと 言うまで1回押します (英語の取説では		

	クリックと書いてある)強で点灯させる時はカチッとさせずにスイッチを2回素早く押します(英語の取説ではダブルタップと書いてある)→カチツと言う手前でもう一度スイッチを押し直すと弱から強に切り替わるので、切り替わったら、そのままカチツというまで押すと強で点灯します。	
スリーブをスライドさせると充電ポートが現れます。		
ポケットクリップ付(取り外し可能)		
コンパクトなデザインで手のひらに収まり、ポケットにもすっぽり収まります。		
耐久性、耐摩耗性に優れています。		
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。		
市販のUSBケーブルで充電可能です。		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.