


品番 : EA758SJ-10

品名 : [充電式] 作業灯/LED

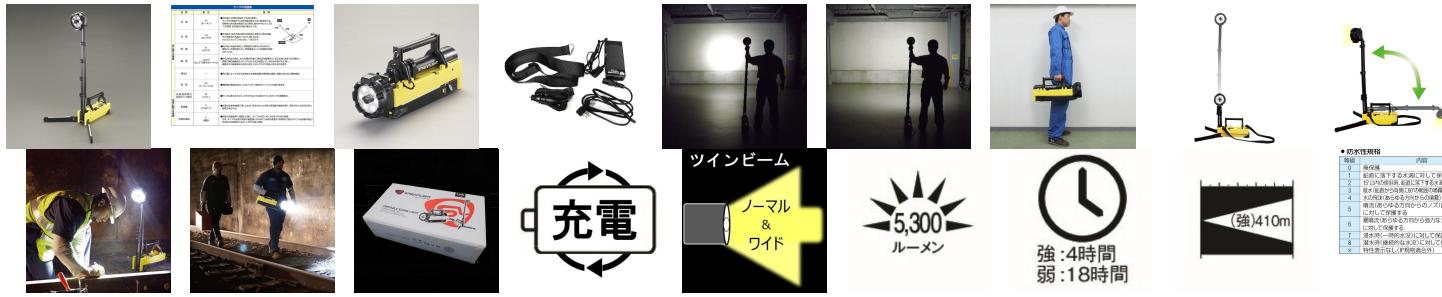

| | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 198,000円(税抜) / 217,800円(税込) | | |
| カタログ価格 | 198,000円(税抜) / 217,800円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 15 (2025/12/16 15:47現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2085ページ | | |



カタログ訂正

25/11/25 訂正: 照射距離 誤: 410m、正: 616m(No.57 9025)、MC内容: 明るさ・連続使用時間等の変更(No.56 1018)

耐塵&防水 超強力10000ルーメン! 充電式LED作業灯

仕様

| | | | |
|--------|--|-------|---|
| メーカー | ストリームライト(STREAM LIGHT) | 型番 | 45673 |
| 商品名 | PORTRABLE SCENE LIGHT | 電源 | 鉛酸蓄電池 |
| 照射パターン | ツインビーム(前方) | 照射モード | 強、中、弱 |
| 明るさ | 強:10,000ルーメン 中:5,300ルーメン 弱:2,000ルーメン | 光度 | 強:95000カンデラ 中:49500カンデラ 弱:22450カンデラ |
| 連続点灯時間 | 強:2時間 中:4時間 弱:12時間 | 充電時間 | 約10時間 |
| 照射距離 | 強:616m 中:445m 弱:300m | 充電回数 | 約500回 |
| 電球 | LED球 | 材質 | 本体:耐衝撃サーモプラスチック |

| | | | |
|-----|---|---------|-----------------------|
| | | | レンズ:ポリカーボネート |
| サイズ | 伸長時:1,830(H)×700(W)×720(D) mm、 収納時:165(W)×560(D)×280(H) mm | レンズ径 | 114mm |
| 重量 | 11.7kg(電池含) | 防塵・防水性能 | IP67(水深1mで約30分間の防水性能) |
| 付属品 | ショルダーベルト、充電器、 ACアダプター、シガーライターDCアダ プター | 替バッテリー | EA758SB-47B |

耐塵×防水×超高輝度!最大10000ルーメン3段階調光×集散光切替え!充電式超強力LED作業灯

携帯と設置の2WAYタイプ

ライト部分は可動式で上下左右に調整可能

ヘッド部分は1830mmまでの高さ調整、2段階(0°/90°)の角度調整が可能

収納式の脚を広げれば安定した設置が可能

ヘッドを完全に伸ばした状態で風速17.8m/秒の強風に耐えます

マンホール等、上から下方向への照射にも最適です

AC100VまたはDC12Vで充電ができ、補助用としてDC12Vで直接点灯ができます。

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.