


品番：EA758SJ-10

品名：[充電式] 作業灯/LED

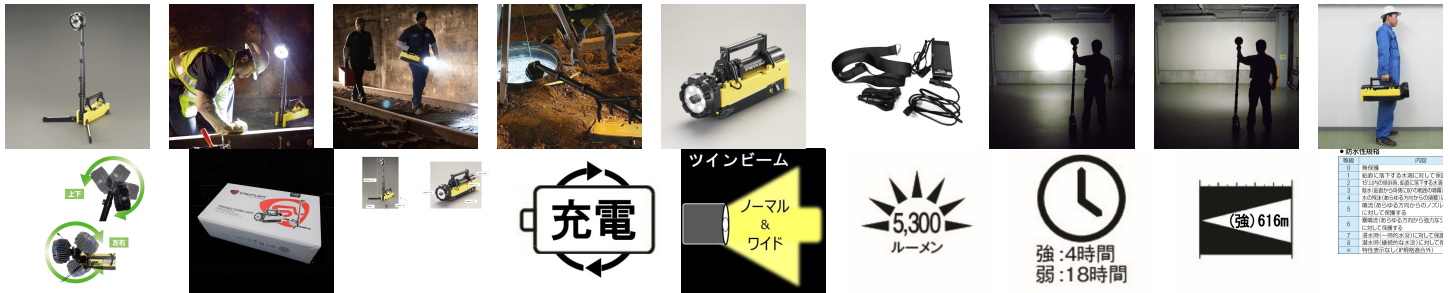

販売価格	198,900円(税抜) / 218,790円(税込)		
カタログ価格	198,900円(税抜) / 218,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 15 (2026/07/07 10:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2040ページ2053ページ		



カタログ訂正 25/11/25 訂正:照射距離 誤:410m、正:616m(P.2040のみ)(No.56, 57 9025)

耐塵&防水 超強力10000ルーメン! 充電式LED作業灯

仕様

メーカー	ストリームライト(STREAM LIGHT)	型番	45673
商品名	PORTABLE SCENE LIGHT	電源	鉛酸蓄電池
照射パターン	ツインビーム(前方)	照射モード	強、中、弱
明るさ	強:10,000ルーメン 中:5,300ルーメン 弱:2,000ルーメン	光度	強:95000カンデラ 中:49500カンデラ 弱:22450カンデラ
連続点灯時間	強:2時間 中:4時間 弱:12時間	充電時間	約10時間
照射距離	強:616m 中:445m 弱:300m	充電回数	約500回
電球	LED球	材質	本体:耐衝撃サーモプラスチック レンズ:ポリカーボネート

サイズ	伸長時: 700(W)×720(D)×1830(H) mm 収納時: 165(W)×560(D)×280(H) mm	レンズ径	114mm
重量	11.7kg(電池含)	防塵・防水性能	IP67(水深1mで約30分間の防水性能)
付属品	ショルダーベルト、充電器、 ACアダプター、シガーライターDCアダ プター	替バッテリー	EA758SB-47B (1台につき2個必要となります)

耐塵×防水×超高輝度!最大10000ルーメン3段階調光×集散光切替え!充電式超強力LED作業灯

携帯と設置の2WAYタイプ

ライト部分は可動式で上下左右に調整可能

ヘッド部分は1830mmまでの高さ調整、2段階(0°/90°)の角度調整が可能

収納式の脚を広げれば安定した設置が可能

ヘッドを完全に伸ばした状態で風速17.8m/秒の強風に耐えます

マンホール等、上から下方向への照射にも最適です

AC100VまたはDC12Vで充電ができ、補助用としてDC12Vで直接点灯ができます。

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.