


品番 : EA758TL-1

品名 : [単3x1本] ヘッドライト/LED

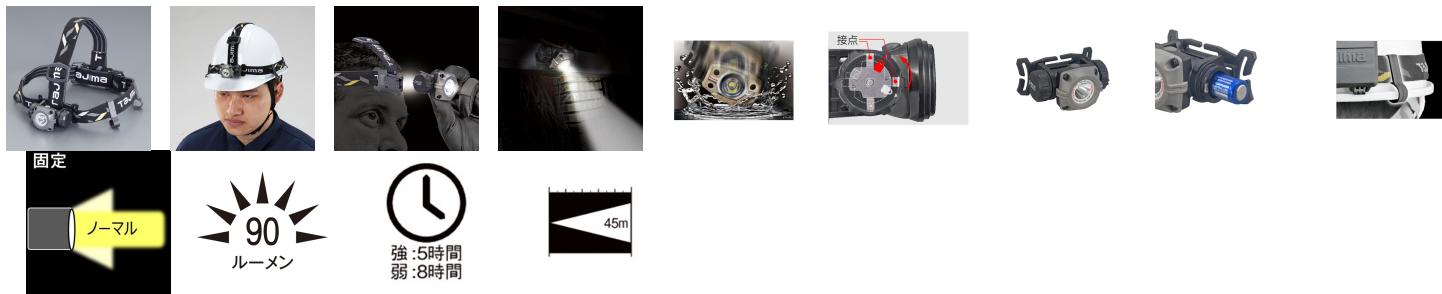

|         |                               |      |   |
|---------|-------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,650円(税抜) / 1,815円(税込)       |      |   |
| カタログ価格  | 1,650円(税抜) / 1,815円(税込)       |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 12 (2026/02/05 20:03現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                             | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2046ページ                       |      |   |



## 仕様

|        |  |      |                                       |
|--------|--|------|---------------------------------------|
| メーカー   | TJMデザイン(TaJima)  | 型番   | LE-M091D                              |
| 使用電池   | 単3×1本(別売)  | 光源   | 白色高輝度LED                              |
| 照射パターン | ノーマルビーム(固定)  | 照射距離 | 45m                                   |
| 明るさ    | 強:90ルーメン<br>中:50ルーメン<br>弱:15ルーメン                             | 電池寿命 | 強:5時間<br>中:6時間<br>弱:8時間               |
| サイズ    | 51.5×71×35(H)mm  | 重量   | 43g                                   |
| 防水性能   | IPX4   | 落下強度 | 2m                                    |
| 材質     | 本体:ABS、PC、シリコン<br>ヘッドバンド:縫製ゴム<br>ヘルメットクリップ:PA6<br>リアバックル:ABS | 付属品  | オーバーヘッドバンド、ヘッドバンド、リニアバックル、ヘルメットクリップ×4 |

電源一体型ヘッドライト

3モード切替(ロー/ミドル/ハイ)

中心光がくっきり明るく、すそ広がりに周辺光が広範囲に照らす大径照射

目と電池に優しいロースタートプッシュスイッチを採用

強力マグネット付で、ワークライトにマルチ利用可能

回転＆スライド脱着構造で、ハンドライトにも利用可能

上下可動ヘッドで、最適な位置にライト調整可能

電池の液漏れを防ぐロックアウト機構搭載ので、長期保管も安心

頭にしっかりとフィットするオーバーヘッドバンド付き

ヘッドバンドを固定するクリップ付き

電池残量警告付き

フリッカー対策済

防災安全協会/防災製品等推奨品

ANSI FL1基準 BASICモデル

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.