 


品番：EA758WB-18


品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(蓄光)



販売価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
カタログ価格	8,290円(税抜) / 9,119円(税込)		
在庫数	最新在庫: 40 (2026/07/06 12:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2044ページ		



強 :2.5時間  
弱 :11時間

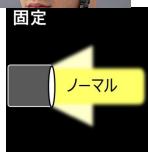

### 仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2750C
使用電池	単4×3本(付属)	光源	白色LED球1灯 赤色LED球1灯
照射モード	強、弱、点滅	明るさ	強:259ルーメン 弱:71ルーメン
連続点灯時間	強:約2.5時間 弱:約11時間	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
サイズ	57(W)×38(D)×45(H)mm	重量	96g(電池含)
材質	本体:ポリカーボネート レンズ:ポリカーボネート	照射距離	強:90m 弱:48m
ベルト幅	25mm	防水性能	IPX4
耐衝撃性	1m	カラー	蓄光

布製ヘッドバンド、ヘッドバンドアダプター付

ヘッド角度調整可能(約40°)

夜間での地図読みなどに便利な赤色LED機能搭載。

付属のバンドレスアダプターを使用することで、バンドなしでライトが取付できます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。  
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

#### 代替品



品番 EA758WB-17

コメント

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.