


品番：EA758WB-22

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED(防爆構造/黒)

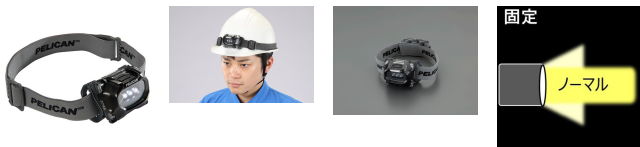

販売価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
カタログ価格	6,810円(税抜) / 7,491円(税込)		
在庫数	最新在庫: 43 (2024/11/01 09:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0174ページ2130ページ		



扱いやすい小型軽量モデル

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	2745C
使用電池	単4×3本(付属)	光源	白色LED球3灯
照射モード	強、弱、点滅	明るさ	強・点滅: 33ルーメン、弱: 17ルーメン
連続点灯時間	強・点滅: 20時間、弱: 40時間	照射距離	強: 35m、弱: 25m
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	サイズ	57(W)×41(D)×45(H)mm
重量	90g(電池含む)	防水性能	IPX4
ベルト幅	25mm	カラー	ブラック

ヘッド角度調整可能

布製、ゴム製ヘッドバンド付

ClassI, Division1/IECEXia/InMetro

UL規格適合品、IECEX規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.