 



品番：EA758WE-41

品名：[単3×3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)



販売価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
カタログ価格	10,300円(税抜)／11,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 54 (2025/12/19 09:04現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0171ページ2090ページ		

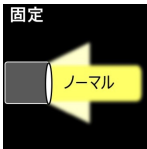

ライト内を密閉するロック付、 ロックは付属のストラップで開閉可能

仕様

メーカー	PELICANPRODUCTS	型番	3315C
使用電池	単3×3本(付属)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
光源	白色LED球1灯	明るさ	160ルーメン(固定)
連続点灯時間	19時間	照射距離	144m
サイズ	φ42×156mm	重量	180g(電池含む)
材質	ABS樹脂	防塵・防水性能	IP67
カラー	イエロー		
ストラップ付			
ライト内を密閉するロック付、 ロックは付属のストラップで開閉可能。			
IECEX規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得していません。)			
ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECEXia/InMetro			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。			

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.