


品番：EA758WE-56

品名：[単3x3本] フラッシュライト/LED(防爆構造/黄)

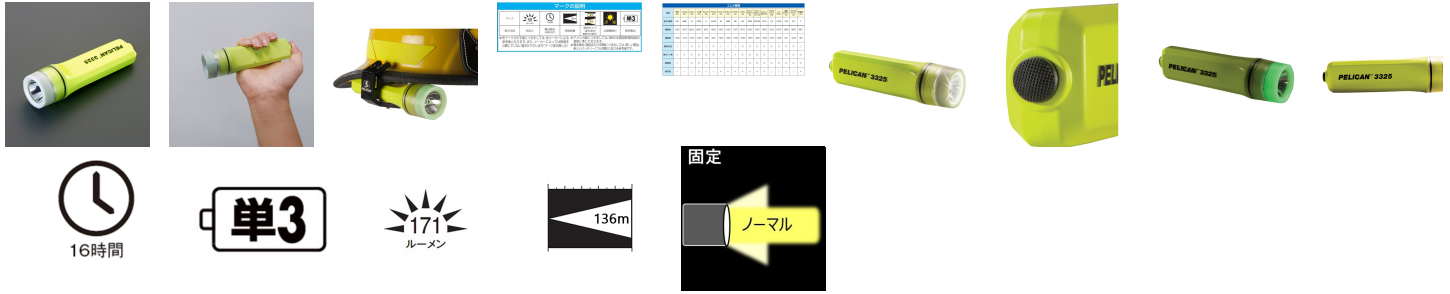

販売価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
カタログ価格	8,500円(税抜) / 9,350円(税込)		
在庫数	最新在庫: 30 (2026/05/02 04:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0171ページ2041ページ		



仕様

メーカー	PELICAN PRODUCTS	型番	3325
光源	LED球	使用電池	単3×3本(付属)
明るさ	171ルーメン(固定)	連続点灯時間	16時間
照射距離	136m	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
サイズ	φ42×154mm	重量	173g(電池含)
材質	本体:EXL オーリング:EPDM レンズ:ポリカーボネート	防水性能	IPX7
カラー	イエロー		

片手操作が簡単なテールスイッチ

ヘッド部蓄光仕様

IECEX規格適合品、防爆構造(日本国内の防爆規格は取得していません。)

ClassI,Division1/ClassII,Division1/ClassIII,Division1/IECEXia

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.