


品番：EA758XA-158A

品名：15形/ 436mm 直管形LEDランプ(昼光色)

|                                                                                  |         |                              |      |   |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------|------|---|
|  | 販売価格    | 1,360円(税抜)／1,496円(税込)        |      |   |
|                                                                                  | カタログ価格  | 1,360円(税抜)／1,496円(税込)        |      |   |
|                                                                                  | 在庫数     | 最新在庫: 2 (2025/12/16 20:23現在) |      |   |
|                                                                                  | 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 本 |
|                                                                                  | カタログページ | 2114ページ                      |      |   |

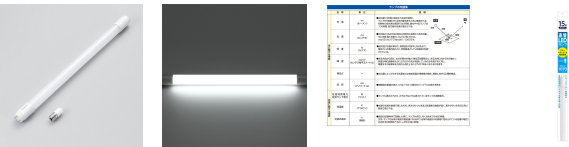

仕様

|              |                     |         |                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| メーカー         | ヤザワコーポレーション         | 型番      | LDF15D/7/8/2                                                                                                                                              |
| 種別           | 15形                 | 全光束(lm) | 1,070                                                                                                                                                     |
| 全長(mm)       | 436                 | 光源色     | 昼光色                                                                                                                                                       |
| 消費電力         | 6.7W                | 定格寿命    | 40,000時間                                                                                                                                                  |
| サイズ(W×D×H)mm | φ29×436<br>※ピン含まず   | 重量      | 約86g                                                                                                                                                      |
| 材質           | PC・銅                | 定格電圧    | 100V                                                                                                                                                      |
| 口金           | G13                 | 演色性     | Ra80                                                                                                                                                      |
| 光源           | LED                 | 入力電流    | 0.068A                                                                                                                                                    |
| 周波数          | 50/60Hz             | 色温度     | 6500K                                                                                                                                                     |
| 付属品          | ダミースターターE型 (口金:E17) | 注意      | <p>●以下の環境では絶対に使用しないでください。</p> <p>・雨や水滴がかかる場所</p> <p>・湿度が高い場所</p> <p>・直流電流</p> <p>●以下の器具には絶対に使用しないでください。</p> <p>・調光機能のついた電球器具や回路<br/>〔調光:電球の明るさを変える機能〕</p> |

|                       |  |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |  | (100%点灯も使用不可)<br>・リモコンのついた電球器具<br>・誘導灯、非常用照明器具<br>・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕<br>・人感センサー、明るさセンサー付などの自動点灯器具<br>・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具<br>・密閉型器具や密閉に近い器具 |
| 省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ      |  |                                                                                                                                                                 |
| グロースター器具に工事不要で取り付け可能。 |  |                                                                                                                                                                 |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.