


品番：EA758XA-159

品名：20形 直管形LEDランプ(昼光色)

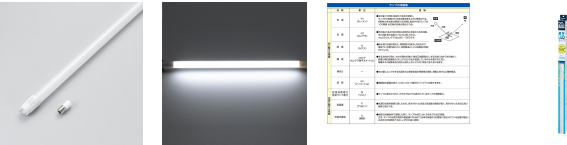

販売価格	1,630円(税抜)／1,793円(税込)		
カタログ価格	1,630円(税抜)／1,793円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/16 12:15現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF20D/8/10
種別	20形	全光束(lm)	1100
全長(mm)	580	光源色	昼光色
消費電力	7.7W	定格寿命	40000時間
口金	G13	材質	PC、銅
給電方式	片側・両側対応	色温度	6500K
演色性	80Ra	定格電圧	100V
周波数	50/60Hz	サイズ	φ29×580mm(ピン含まず)
重量	約79g	付属品	ダミースターターE型(口金:E17)
グロースターター器具に工事不要で取り付け可能			
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ			
調光非対応			

代替品

	品番	EA758XA-159A
	コメント	変更点:消費電力



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.