


品番：EA758XA-159A

品名：20形/ 580mm 直管形LEDランプ(昼光色)

	販売価格	1,640円(税抜)／1,804円(税込)		
	カタログ価格	1,640円(税抜)／1,804円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 20:24現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ	2114ページ		

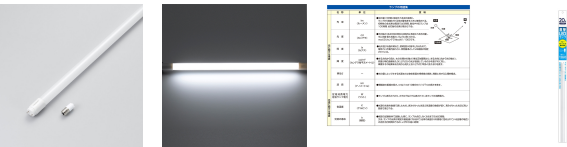

仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	LDF20D/8/10/2
種別	20形	全光束(lm)	1,260
全長(mm)	580	光源色	昼光色
消費電力	7.6W	定格寿命	40,000時間
サイズ(W×D×H)mm	φ 29×580 ※ピン含まず	重量(g)	約106
材質	PC、銅	周波数	50/60Hz
定格電圧	100V	光源	LED
口金	G13	入力電流	0.138A
色温度	6,500K	演色性	Ra80
付属品	ダミースターターE型 (口金:E17)	注意	●以下の器具には絶対に使用しないでください。 ・調光機能のついた電球器具や回路 〔調光:電球の明るさを変える機能〕 (100%点灯も使用不可) ・リモコンのついた電球器具 ・誘導灯、非常用照明器具 ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕 ・人感センサー、明るさセンサー付など

		の自動点灯器具 ・表示灯付きスイッチ、電子スイッチ(高機能スイッチ)に接続された器具 ・密閉型器具や密閉に近い器具 ●以下の環境では絶対に使用しないでください。 ・雨や水滴がかかる場所 ・湿度が高い場所 ・直流電流
省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ		
グローランプが取り付けられる器具に使用できます		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.