


品番：EA758XA-182

品名：φ 25.5x436mm/15W 殺菌灯

	販売価格	3,440円(税抜)／3,784円(税込)		
	カタログ価格	3,440円(税抜)／3,784円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/26 00:15現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ			

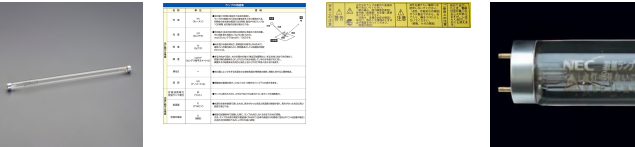

仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	GL15
種別	15形	長さ	436mm
ガラス管径	25.5mm	定格ランプ電力	15W
消費電力	15W	ランプ電流	0.300A
殺菌放射出力	4.6W	定格寿命	8,000時間
殺菌ランプは、特殊紫外放射透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外放射を多量に放射するように設計されています。			
人の多く集まる場所で空気伝染を防ぐことができます。			
換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。			
<用途> 空気の殺菌: 学校、病院、劇場など 液体の殺菌: 飲料水、製氷水、清涼飲料水の殺菌。 食品の殺菌: 食品の表面を殺菌し、外部の雑菌による汚染防止。 その他: 衣料、寝具、食品、医療器具、食品包装材料などの表面雑菌。			
適合グロースタータ: FG-7E、FG-7P			
<警告> 点灯中の殺菌ランプは絶対に直接肉眼で見ないでください。また、皮膚にも直接あてないでください。必ず人のいる場所から十分に離れた位置に取り付けた専用器具でご使用ください。			

代替品

	品番 EA758XA-192 コメント 変更点:メーカー
--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.