


品番：EA758XA-222

品名：40形/1198mm 直管形LEDランプ° (昼白色/30本入)

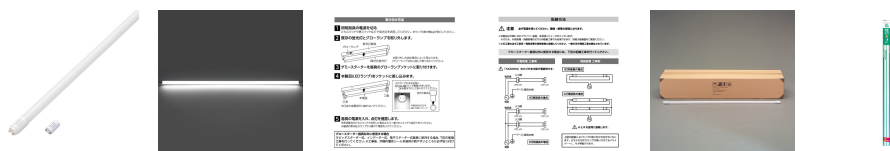

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 62,300円(税抜) / 68,530円(税込) | | |
| カタログ価格 | 62,300円(税抜) / 68,530円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/11 00:53現在) | | |
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------|------|---------------------|
| メーカー | ヤザワコーポレーション | 型番 | LDF40N/13/23/3 |
| 種別 | 40形 | 全光束 | 2300lm |
| 消費電力 | 13.9W | 電源 | AC100-240V(50/60Hz) |
| 定格電流 | 135-325mA | 全長 | 1198mm |
| 口金 | G13 | 光源 | LED |
| 光源色 | 昼白色 | 演色性 | Ra80 |
| 色温度 | 5000K | 定格寿命 | 40000時間 |
| 調光機能 | なし | 重量 | 223g |
| 材質 | ガラス、PC、銅 | 付属品 | ダミースターターP型(口金:P21) |
| 入数 | 30本 | | |

省エネ、長寿命のLED蛍光ランプ

グロースター器具に工事不要で取り付け可能

ボルトフリー対応タイプ

※以下の器具には絶対に使用しないでください。

・調光機能のついた電球器具や回路

〔調光：電球の明るさを変える機能〕（100%点灯も使用不可）

- ・リモコンのついた電球器具
- ・誘導灯・非常用照明器具
- ・断熱材施工器具〔SB、SGI、SG形表示器具〕
- ・人感センサー・明るさセンサー付などの自動点灯器具
- ・表示灯付きスイッチ・電子スイッチ（高機能スイッチ）に接続された器具
- ・密閉型器具や密閉に近い器具

※以下の環境では絶対に使用しないでください。

- ・雨や水滴がかかる場所
- ・湿度が高い場所
- ・直流電流

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.