


品番 : EA758XH-18AA

品名 : AC100V/18W 蛍光灯/ツイン(電球色)



販売価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
カタログ価格	2,730円(税抜) / 3,003円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/12/16 12:05現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2114ページ		

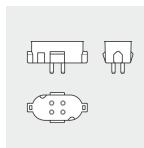

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	FDL18EXLJF3
種別	18形	消費電力	18W
光色	電球色	全光束	1070lm
定格寿命	6000時間	ガラス管径	16.7mm
長さ	127mm	重量	78g
口金	GX10q-3	定格ランプ電力	18W
ランプ電流	0.375A	色温度	3000K

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)

定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。

一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。

18形はFL20用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.