


品番：EA758XH-27AA

品名：AC100V/27W 蛍光灯/ツイン(電球色)

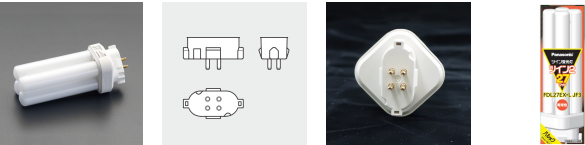

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 2,920円(税抜)／3,212円(税込)        |      |   |
| カタログ価格  | 2,920円(税抜)／3,212円(税込)        |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 6 (2026/03/16 12:49現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2063ページ                      |      |   |



仕様

|       |                   |         |             |
|-------|-------------------|---------|-------------|
| メーカー  | パナソニック(Panasonic) | 型番      | FDL27EXLJF3 |
| 種別    | 27形               | 消費電力    | 27W         |
| 光色    | 電球色               | 全光束     | 1550lm      |
| 定格寿命  | 6000時間            | ガラス管径   | 16.7mm      |
| 長さ    | 141mm             | 重量(g)   | 84          |
| 口金    | GX10q-4           | 定格ランプ電力 | 27W         |
| ランプ電流 | 0.610A            | 色温度     | 3000K       |

4本束状ブリッジ(スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯)

定格寿命は2.75時間点灯、0.25時間消灯の連続繰返し条件でランプが点灯しなくなるまでの合計点灯時間の平均値を示します。

一般蛍光灯用の安定器(磁気回路)で使用できます。

27形はFL30用、ただし電子式安定器は適合ランプ専用のものをご使用ください。

コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。

