


品番 : EA758XP-103

品名 : AC100V/7.3W/E26 電球/LED(全方向/昼白色)



販売価格	3,110円(税抜) / 3,421円(税込)		
カタログ価格	3,110円(税抜) / 3,421円(税込)		
在庫数	最新在庫: 7 (2025/12/17 01:07現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2114ページ		

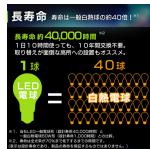

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	LDT7N-G/W-6V1
口金	E26口金(直径26mm)	電圧	100V
定格寿命	40,000時間	定格消費電力	7.3W
定格入力電流	0.119A	光色	昼白色
全光束	810lm	サイズ	Φ37×109(H)mm
重量	100g	材質	アルミ、ポリカーボネート
配光角	290°	色温度	5000K
種別	60形相当	使用場所	屋内用

白熱電球のように光が広がる全方向タイプで、ダウンライトなどの横方向取り付け器具に最適なLED電球です。

口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。

断熱材施工器具・密閉形器具対応(器具の種類によって使用できない場合があります。)

長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。

★LED電球の特長★

- ・水銀レス: 環境に有害な水銀を含みません。
- ・すぐに明るく: スイッチを入れた瞬間に明るく点灯します。

- ・虫が集まりにくい：虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さず、灯具清掃の手間を軽減できます。
- ・ON/OFFに強い：スイッチを頻繁にON/OFFしても劣化せず、寿命が短くなりません。
- ・低UV/低赤外線：紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.