


品番：EA758XP-134

品名：AC100V/3.9W/E17 電球/LED(昼白色/広配光)

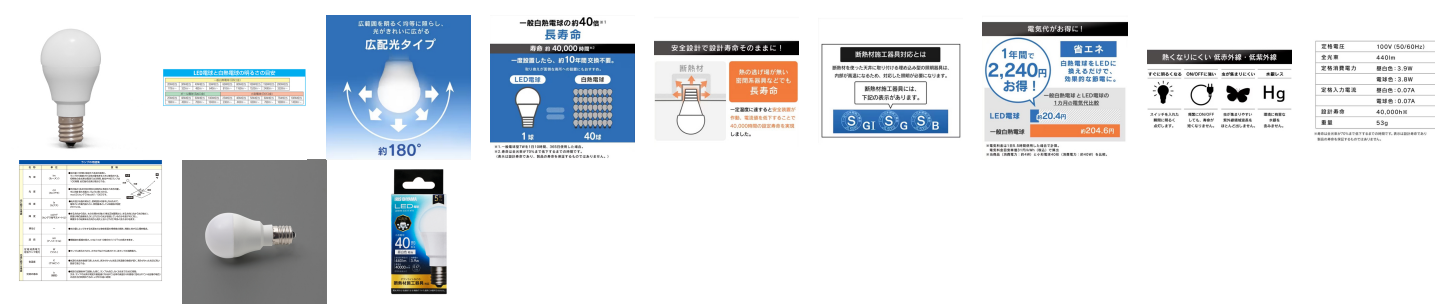

販売価格	1,180円(税抜)／1,298円(税込)		
カタログ価格	1,180円(税抜)／1,298円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/22 21:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LDA4N-G-E17-4T8
電圧	100V	定格寿命	40,000時間
消費電力	3.9W	光色	昼白色
全光束(lm)	440	種別	40形
口金	E17	サイズ(mm)	φ38×75
重量(g)	53	材質	PC、PPS、真鍮
定格入力電流	0.070A	周波数	50/60Hz共用
配光角	約180°		
広配光タイプ			
密閉型器具、断熱材施工器具対応			
屋内用			
トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。			
白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプのLED電球です。			

トイレや階段などの照明に最適。
口金サイズがE17口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。
密閉形器具やダウンライトなどの断熱材施工器具にご使用可能です。 (※密閉形器具や断熱材施工器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。)
ランプ交換の手間が少ないLED電球です。
白熱電球をLED電球に換えるだけで効果的な節電に。 LED光源は虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないで、虫が寄り付きにくい。
光色はバランスが取れた明るさで過ごしやすい空間を演出する「昼白色相当」です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.