


品番 : EA758XP-77

品名 : AC100V/3.4W/E17 電球/LED(センサー付・電球色)

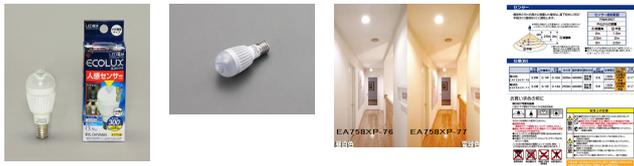

販売価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
カタログ価格	4,920円(税抜) / 5,412円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 10:26現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

光色	電球色	サイズ	φ35×86mm
重量	50g	材質	アルミ、ポリカーボネート、PBT、ポリエチレン
定格消費電力	3.4W	待機電力	0.1W
定格入力電力	0.14A	全光束	250lm
設計寿命	40,000時間	感知方式	赤外線受動式
点灯保持時間	5分	電圧	100V(50/60Hz)
ランプ単体の明るさ	小型電球25W形相当	口金サイズ	E17

人に反応して自動で点灯。
人感センサー付きで、人に反応して自動で点灯し、離れるとゆるやかに自動で消灯(5分後)します。消し忘れが無く経済的です。
明るい場所では常時消灯で、必要な時だけ点灯します。

口金サイズはE17口金で、電球が下向きになる開放形器具でご使用頂けます。廊下や階段、トイレなどに最適です。

センサー	電球を2.5mの高さに設置した場合は、真下向きに360°、半径3m(直径6m)に感知します。		
------	--	--	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

