


品番：EA758YK-602C

品名：7000mAh モバイルバッテリー

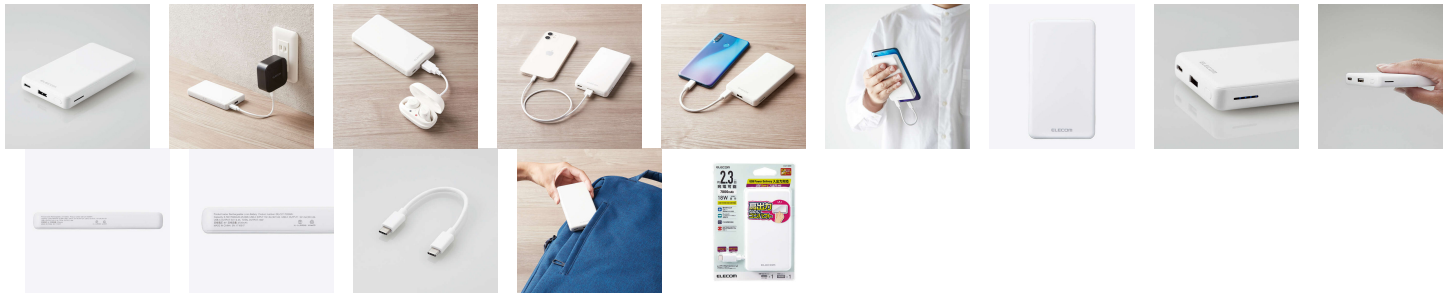

販売価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
カタログ価格	7,590円(税抜) / 8,349円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/23 02:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	エレコム	型番	DE-C27-7000WH
ポート数	USB-A×1 USB-C×1	バッテリー容量	7,000mAh
対応機種	iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン、タブレット、他小型電子機器	充電時間	約2時間30分(※USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合)
出力電圧	USB Type-C(TM)は5V/9V、USB-Aは5V	出力電流	USB Type-C(TM)は3A/2A、USB-Aは2.4A
サイズ	69(W)×17(D)×125(H)mm	付属品	USBケーブル(USB Type-C(TM)to USB Type-C(TM))0.1m
カラー	ホワイト	重量	175g
くり返し使用回数	500回		

USB Power Delivery 規格に準拠し、18W出力可能。高出力なのにコンパクトな、7000mAhモバイルバッテリーです。

かさばらない薄さと手になじむラウンド形状で、重ね持ちに便利なデザインのモデルです。

USBポートに搭載した高性能ICが接続機器を自動で見分けて最適な出力で最速に充電できる“おまかせ充電”に対応しています。

Bluetoothヘッドセット・イヤホンなどの充電電流の小さい小型電子機器を最適な電流で充電することができる“低電流モード”を搭載。

モバイルバッテリー本体を約2時間30分で充電でき、チャージ時間を大幅に短縮することができます。

本製品(バッテリー容量7000mAh)でスマートフォンを約2、3回充電可能です。

約500回繰り返し使用可能な充電式リチウムイオン電池を搭載しています。

電池残量は4段階のLEDランプ点灯で確認可能です。


内蔵の充電式リチウムイオン電池は、JIS C8711およびJIS C8714に準拠した安全設計です。

日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。

iPhoneに付属もしくは対応したLightningケーブルを利用することで、iPhoneも充電可能です。

※iOS端末で使用する場合は別途iOS用ケーブルをご用意ください。

### 代替品

	<p><b>品番</b> EA758YK-602D</p> <p><b>コメント</b> バッテリー容量:10,000Ah</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.