


品番：EA758YK-700

品名：ポータブルソーラーパネル

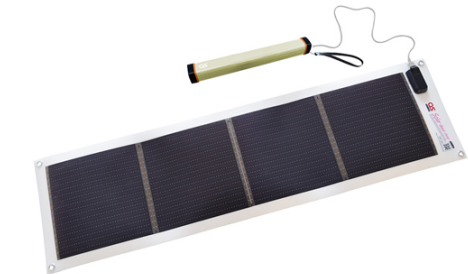

販売価格	50,300円(税抜)／ 55,330円(税込)		
カタログ価格	50,300円(税抜)／55,330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 （2025/11/08 21:49現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			



災害時に!電源の無い場所での緊急給電に!

仕様

出力電流	最大2.4A/DC5V	サイズ(mm)	ソーラーシート:915(L)×250(W)×1(t)(突起部除く) 防水LEDチャージャー:37(W)×37(D)×292(L)
最大出力	電力:9.5W 電圧:5.0V ※日照条件によって発電能力は変化するため、上記数値を保証するものではありません。	重量	ソーラーシート:0.24kg 防水LEDチャージャー:0.37kg
材質	ソーラーシート:アモルファスシリコン 防水LEDチャージャー:樹脂	最大発電能力	10.8W(USBボックス内の回路を介さないソーラーシート単体の値です。)
使用時製品温度	ソーラーシート:0～60℃	使用湿度	ソーラーシート:85%RH以下(結露しないこと)
使用温度	防水LEDチャージャー:0～40℃	保管温度	ソーラーシート:－20～＋60℃
防水性能	ソーラーシート:IP65(USBボックス部を除く) 防水LEDチャージャー:IP65(防水キャップを閉めた状態)	色	防水LEDチャージャー:グリーン
電池	リチウムイオンバッテリー	電池容量	6000mAh/DC3.7V
充電時間	約4時間	使用可能時間	白色LED(Low):約100時間

			白色LED(Medium):約12時間 白色LED(High):約 6時間 青色/赤色LED(点滅):約90時間 虫除けLED:約6時間 サーチライトLED:約9時間
備考	PSE適合品	付属品	収納袋(紐付き)×1、ストラップ×1、 USBコード×1(データの送受信はできません)
太陽光で発電しスマートフォンなどへ直接充電可能な、軽い手巻き型のモバイルソーラーシートと、防水LEDチャージャー(バッテリー)のセット。			
電源の無いところで、太陽光からのスマートフォン・iPad・タブレットなどの直接充電ができるソーラーシート。			
曲げや衝撃に強く、丸めて収納保管が出来る、安全なアモルファスソーラーシート。 ※必ずUSBボックスを外にして巻いてください。破損する可能性があります。			
温度の影響を受けにくく、砂漠のような過酷な環境でも発電可能なソーラーシート。			
ハトメ加工済み。屋根やリュックサック・木の枝などに取付けて太陽光が差す方向に自由に向けられます。			
日本製の品質と信頼性。			
緊急災害時や、海・山の非常用電源、エコライフ実践の携帯電源。			
LEDライトは照明ライト(3段階調整可能)、赤色/青色点滅、虫除けLED、サーチライト(白色LED)の機能を装備。 ※虫除けLEDは全ての虫に対して虫除け効果を発揮するわけではありません。主に蚊に対しての効果を期待できます。			
LEDの最長点灯約100時間。※明るさLowの場合			
USB出力最大2.4Aで外部機器への給電が可能。※本機への充電は充電用ポートより最大2.1Aになります。			
※使用湿度、保管条件を越える環境では本体が著しく劣化し、故障に至る可能性があります。			
※使用条件を外れた環境で使用された場合、USBボックス内の回路機能が低下し、製品本来の出力が得られないことがあります。			
※日照状況により出力の電流値が変化します。電流値が下がると、スマートフォンの中には警告が出る場合があります。 その際には一旦ケーブルを抜き、日照の強い場所で、再接続をしてください。なお、一定の(5V)出力はしておりますので、接続するデバイス(モバイルバッテリー、LED照明など)によっては影響なくお使いいただけます。 紫外線(UV)カットのガラス越しの場合には、シートの発電能力が下がる場合があります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
 © 2018 ESCO Co.,Ltd.