


品番：EA759GA-142P

品名：24倍ズームデジタルカメラ(保護フィルム+SDカード付)

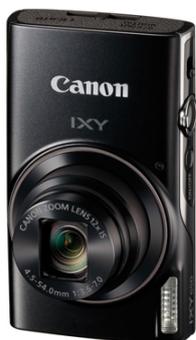

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 63,500円(税抜) / 69,850円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 63,500円(税抜) / 69,850円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2026/05/20 13:11現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1957ページ                      |      |   |



#### 仕様

|          |   |           |   |
|----------|---|-----------|---|
| メーカー     | キヤノン(Canon)                               | 型番        | PowerShot IXY650 ※ESCOオリジナルセット              |
| 〈セット内容〉  | ・デジタルカメラ<br>・SDカード(32GB)<br>・液晶保護フィルム     | 有効画素数     | 2020万画素                                     |
| 光学ズーム    | 12倍                                       | 焦点距離      | 24~300mm(35mmフィルム換算)                        |
| 液晶サイズ    | 3.0型TFTカラー液晶                              | ムービー撮影    | FullHD:1920×1080                            |
| 光学手ぶれ補正  | マルチシーンIS                                  | 記録媒体      | SD/SDHC/SDXCメモリーカード(別売)<br>※SDカード(32GB)(付属) |
| 使用バッテリー  | リチウムイオン充電電池(付属:EA759GB-91)                | サイズ       | 99.6(W)×22.8(D)×58(H)mm                     |
| 重量       | 約147g(バッテリー、メモリーカード含む)<br>約122g(本体のみ)     | 充電時間      | 約140分                                       |
| カラー      | ブラック                                      | 付属品       | リストストラップ、バッテリーパック、バッテリーチャージャー               |
| 表示言語     | 日本語、英語                                    | 起動時間      | 約1.3秒                                       |
| インターフェース | Hi-Speed USB(Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクタDタイプ | Wi-Fi/NFC | 対応  |

|           |  |                       |  |
|-----------|--|-----------------------|--|
| データタイプ    | 静止画:JPEG (Exif2.3)<br>動画:MP4 [映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC (モノラル)] | サイズ・タイプ               | 1/2.3型高感度CMOS (裏面照射型)                      |
| 開放F値      | 4.5 (W)-54.0mm (T) [25 (W)-300mm (T)]                                      | 構成枚数                  | 7群9枚 (両面非球面UALレンズ1枚、両面非球面レンズ1枚、片面非球面レンズ1枚) |
| デジタルズーム倍率 | 約4.0倍  | プログレッシブファインズーム (ラージ時) | 約24倍                                       |
| 液晶モニター    | 3.0型TFTカラー液晶 (約46.1万ドット)、視野率:約100%   | ホワイトバランス              | オート、太陽光、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、マニュアル              |
| シャッタースピード | 1~1/2000秒 (オートモード)、15~1/2000秒 (すべての撮影モードを合わせて)                             | セルフタイマー               | 切/約2秒後/約10秒後/カスタム                          |
| 連続撮影      | 通常:約2.5枚/秒<br>ハイスピード連写:約7.2枚/秒   | ファイルフォーマット            | DCF準拠、DPOF (Ver1.1) 対応                     |
| 静止画圧縮率    | スーパーファイン/ファイン  |                       |  |

高倍率「光学12倍ズーム」「プログレッシブファインズーム24倍」。

接続がスムーズ、楽しみ方も多彩な「キヤノンのWi-Fi機能」

カメラが自動で被写体に合わせてふさわしい設定に自動調整

カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え、、いつでもブレを抑えて美しく描写できます。

1度のシャッターで、構図や色を変えた6種類 (オリジナル画像を含む) を撮影

高倍率ズームでの撮影時も、被写体をすばやく捉えられます。

被写体が一人か複数かをカメラが判断し、自動でズームイン・ズームアウト。撮りたい被写体にカメラを向けるだけで、適切な大きさになるようぴったりの位置で撮影できます。

F値を小さく抑えた状態で倍率を上げることができ、高速シャッターで手ブレを抑えられます。

ソフトウェアのCD-ROMは同梱されておりません。  
キヤノンホームページよりダウンロード (無料) が可能です。

※USBケーブルは付属していません。

※カメラ本体以外のセット品はモデルチェンジ等でメーカーや型番が変更となる場合がございますのでご了承ください。

※液晶保護フィルムは保証対象外です。カメラ本体保証期間内であっても剥がれてしまった等ので液晶保護フィルムの交換や無償修理はお受けできません。

#### 【注意事項】

- ・カメラの修理を行う際、内容により本体の交換対応をすることがございます。その場合、貼られている液晶保護フィルムの返却はできません。事前にお客様にて液晶保護フィルムを剥がした上で修理送付願います。
- ・液晶保護フィルムの貼り付けに失敗した (上手に貼れなかった) 等の理由での返品交換や液晶保護フィルム無償提供のご要望はお断りいたします。

代替品

|   |  |
|---|--|
|  | <p><b>品番</b> EA759GA-142R<br/><b>コメント</b> 変更点:メ-カ-、画素数など</p> |
|---|--|

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.