


品番：EA759GA-144

品名：12倍ズーム デジタルカメラ

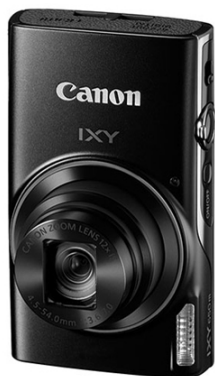

販売価格	69,100円(税抜) / 76,010円(税込)		
カタログ価格	69,100円(税抜) / 76,010円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/07/08 12:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



### 仕様

メーカー	キヤノン(Canon)	型番	IXY650M(BK)
タイプ	1 / 2.3型高感度CMOS(裏面照射型)	有効画素数	2020万画素
光学ズーム	12倍	デジタルズーム	約4.0倍
プログレッシブファインズーム	約24倍(ラージ時)	焦点距離	25~300mm(35mm換算)
液晶サイズ	3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット) 視野率:約100%	記録媒体	microSDメモリーカード / microSDHCメモリーカード / microSDXCメモリーカード
光学手ブレ補正(IS)	マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):2.5段(テレ端) (CIPA準拠)	ISO感度	ISO80~3200
使用バッテリー	リチウムイオン充電電池(付属:EA759GB-91)	サイズ	99.6(W)×22.8×58.0(H)mm
重量	約146g(バッテリー、カード含む)	撮影モード	オート、プラスムービーオート、P、クリエイティブショット、ポートレート、オートシャッター(スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー)、ハイスピード連写、手持ち夜景、ローライト、魚眼

			風、ジオラマ風、トイカメラ風、モノクロ、極彩色、オールドポスター、打上げ花火、長秒時撮影
セルフタイマー	切/約2秒後/約10秒後/カスタム ※カスタム:タイマー時間(0~15秒[1秒刻み]、20/25/30秒)、撮影枚数(1~10枚[1枚刻み])を設定可能	動作環境	温度:0~40℃、湿度:10~90%
Wi-Fi/NFC	対応	インターフェース	Hi-Speed USB (Mini-B)、A/V-OUT、HDMIコネクターDタイプ
起動時間	約1.6秒	表示言語	日本語、英語
連続撮影	通常:約2.5枚/秒 ハイスピード連写:約7.2枚/秒	シャッタースピード	1~1/2000秒(オートモード)、15~1/2000秒(すべての撮影モードを合わせて)
撮影距離	オート:1cm~∞(W)/1.0m~∞(T) マクロ:1cm~50cm(W) (レンズ先端より)	最短撮影距離時撮影範囲	27.2×20.5mm(W)/138.4×103.6mm(T)
付属品	リストストラップ、バッテリーパック(付属:EA759GB-91)、バッテリーチャージャー		

光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディのコンパクトデジタルカメラ

32シーンを認識する「こだわりオート」機能で、カメラが顔の有無や、光の加減など撮影時の多彩なシーンを自動判別・設定し、簡単できれいに写せます。

光学式手ブレ補正(IS)機構により、シーンを判断してブレ補正を自動で切り替え、いつでもくっきりキレイな写真と動画を記録することができます。

Wi-Fi機能、NFC機能付きで、撮った写真や画像を快適、スムーズに共有できます。

1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応、クオリティーの高い高精細な映像を録画できるし、映像エンジンDIGIC 4+の搭載により、30pのフレームレートにも対応

高画質・高圧縮を両立する「MP4フォーマット」に対応、データサイズを縮小できるため、より長時間の動画記録が行えます。

写真撮影中でもワンプッシュで録画できる「ムービーボタン」採用、撮り逃したくないムービーチャンスにすばやく対応できます。

撮りたいシーンに合わせてぴったりの設定で撮れる撮影モードを搭載、特殊なフィルター効果も思いのままに撮ることができます。

エコモードに設定すると、操作していない状態が続いた時に液晶の明るさを自動的に落としてバッテリー消費量をセーブできます。

液晶モニター上で画像を約10倍まで拡大表示できる「拡大再生機能」

ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」機能

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.