


品番：EA759GK-63

品名：64GB SDXCメモリーカード

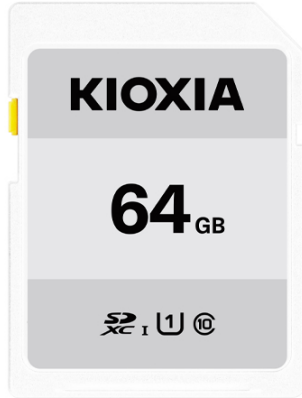

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,590円(税抜) / 3,949円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,590円(税抜) / 3,949円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 2 (2026/03/15 02:59現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1931ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|---|-----------|--|
| メーカー | キオクシア (KIOXIA) | 型番 | KSDB-A064G |
| 商品名 | EXCERIA BASIC SDHC/SDXC UHS-I メモリーカード ベーシックモデル | 容量 | 64GB |
| ユーザー領域 | 約57.6GB | スピードクラス | SDスピードクラス:10、UHSスピードクラス:1 |
| 転送速度 | 読み出し最大50MB/秒 | 電源電圧 | 2.7-3.6V |
| サイズ | 32.0(W)×24.0(D)×2.1(H)mm | 重量 | 約2g |
| 動作環境 | -25℃～85℃(結露しないこと) | 写真撮影枚数の目安 | 5メガピクセル:40,670枚 10メガピクセル:19,020枚 18メガピクセル:9,620枚 |
| 動画録画時間の目安 | HD(12Mbps):650分 フルHD(21Mbps):370分 4K(100Mbps):78分 | 互換性 | ファイルシステムexFATに対応した、SDXC対応機器 |

ヒューズ搭載…カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します。

デジタルカメラをお使いのお客様向けの商品です。


写真や標準画質の動画(SD動画)を保存するのに十分な容量です。

X線耐性…ISO7816-1に準拠。空港での手荷物検査(X線検査)による影響を受けません。

幅広い温度範囲の耐久性…幅広い温度範囲で動作します。

耐静電気…帯電した人体からの放電への耐性があります。

代替品

| | |
|--|---|
|  | <p>品番 EA759GK-28F</p> <p>コメント 仕様をご確認ください。</p> |
|--|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.