


品番：EA759GN-269

品名：256GB microSDHCメモリーカード(車載用)

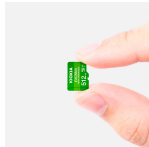

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 27,200円(税抜) / 29,920円(税込) | | |
| カタログ価格 | 27,200円(税抜) / 29,920円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/18 14:07現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|----------|---|--------|---------------------------------|
| メーカー | キオクシア (KIOXIA) | 型番 | KEMU-B256G |
| 商品名 | EXCERIA HIGH ENDURANCE 高耐久 microSDHC UHS-Iメモリーカード | メモリ規格 | microSDXC |
| 容量 | 256GB | ユーザー領域 | 230.4GB |
| スピードクラス | SDスピードクラス:C10 UHSスピードクラス:U3 ビデオスピードクラス:V30 | 最高転送速度 | 最大読出速度:100MB/s 最大書込速度:85MB/s |
| インターフェース | UHS-I | サイズ | 15.0(W)×11.0(D)×1.0(H)mm |
| 重量 | 約0.3g | 動作温度 | -25℃~85℃(結露しないこと) |
| 防水性 | JIS防水保護等級7(IPX7)準拠 | 累積録画時間 | 40,000時間(フルHD録画) |
| 録画時間の目安 | HD(12Mbps):2,620分 HD(17Mbps):1,850分 フルHD(21Mbps):1,490分 | 付属品 | SD変換アダプタ |

監視カメラやドライブレコーダーに求められる耐久性を備え、連続した書き込みが可能

JIS防水保護等級7(IPX7)準拠。万が一の水漏れにも安心

5mの高さから落下しても衝撃に耐えられる堅牢な設計

カード内部に過電流が発生した場合、カード本体の発熱や発火を防ぐためにヒューズが作動します

書込み回数が多い用途に最適

著作権保護機能(CPRM)対応

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.