


品番：EA759GW-71A

品名：1TB ポータブルSSD

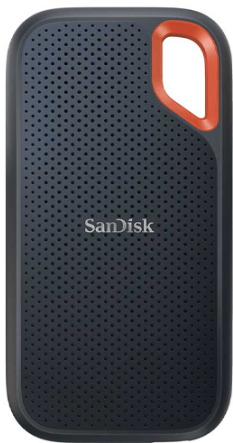

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 31,300円(税抜)／ 34,430円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 31,300円(税抜)／34,430円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 （2025/08/11 17:17現在） |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |



仕様

|                                                                                                                 |                                                                                                                       |          |                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------|
| メーカー                                                                                                            | サンディスク (SanDisk)                                                                                                      | 型番       | SDSSDE61-1T00-J25                             |
| 容量                                                                                                              | 1TB                                                                                                                   | インターフェイス | USB3.2(Gen2)                                  |
| サイズ                                                                                                             | 52.42(W)×100.54(D)×8.95(H)mm                                                                                          | 重量(g)    | 約52g(本体のみ)                                    |
| 動作温度範囲                                                                                                          | 0℃～45℃                                                                                                                | 耐温度範囲    | -20℃～85℃                                      |
| 耐久性                                                                                                             | IP65の防水・防塵                                                                                                            | 電源       | USBバスパワー接続                                    |
| コネクタ形状                                                                                                          | TypeC                                                                                                                 | 付属品      | USB-C to USB-Cケーブル、USB-C to USB-A変換アダプタ、取扱説明書 |
| 対応OS                                                                                                            | Windows 8/10<br>macOS Sierra ? 10.12.<br>macOS High Sierra ? 10.13.<br>macOS Mojave ? 10.14<br>macOS Catalina ? 10.15 |          |                                               |
| 1050MB/秒の超高速性能と大容量を兼ね備えたストレージ                                                                                   |                                                                                                                       |          |                                               |
| パワフルでポータブル<br>読み出し速度1050MB/秒2、書き込み速度1000MB/秒2の高速NVMe?ソリッドステートパフォーマンスを発揮する、ポータブルな大容量のこのドライブは、コンテンツ制作や映像の録画に最適です。 |                                                                                                                       |          |                                               |
| 徹底的に信頼性を検証<br>ドライブが最適に動作し、大切なファイルが保護されるように、何百時間もの厳格なテストを実施しています。                                                |                                                                                                                       |          |                                               |
| 安心のバックアップ                                                                                                       |                                                                                                                       |          |                                               |

停電、ウィルス攻撃、自然災害時でも、信頼性を重視して設計されたドライブに大切なデータのコピーが保存されるので安心です。

頑丈で持ち運びに便利

最大3メートルの高さからの落下保護とIP65の防水・防塵の優れた耐久性でドライブを衝撃から守ります。

いつでも携帯

便利なカラビナループでドライブをベルトの穴やリュックに取り付けられるので、外出時にも安心して携帯できます。

ファイルをパスワード保護

256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護します。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.