


品番：EA759GY-53A

品名：1.8m USB-IEEE1284コンバーター

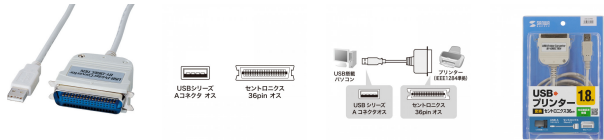

販売価格	6,320円(税抜)／6,952円(税込)		
カタログ価格	6,320円(税抜)／6,952円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/11/14 15:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1936ページ		



仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	USB-CVPRN
コネクタ形状	USB/USB(Aコネクタ オス)プリンター/セントロニクス(36ピン オス)	ケーブル長	1.8m
重量(g)	120	電源	バスパワー(最大100mA)
パラレル(IEEE1284)インターフェースのプリンタに			
Windowsの双方向通信対応です。			
Windows 10・8.1・8・7・Vista・XP・2000では専用ドライバソフトのインストール不要です。			
Windows Me・98・98SE用ドライバソフト付属です。			
USBポートを持つパソコンとUSBポートのないプリンター(セントロニクス36pinの機種)を接続します。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.