


品番：EA759GY-82

品名：Wi-Fiルーター(Wi-Fi7対応)

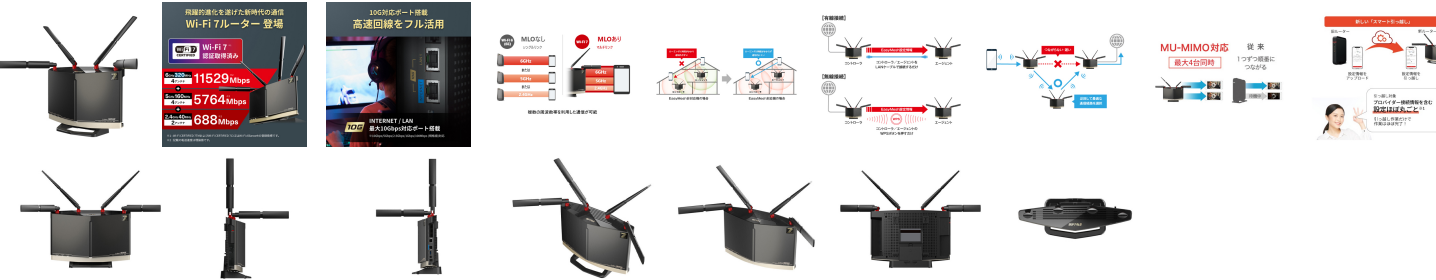

販売価格	88,000円(税抜)／96,800円(税込)			
カタログ価格	88,000円(税抜)／96,800円(税込)			
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/20 12:37現在)			
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	1877ページ			



仕様

メーカー	バッファロー(BUFFALO)	型番	WXR18000BE10P/D
コネクタ	WAN: 1ポート(RJ-45型8極) LAN: 4ポート(RJ-45型8極)	準拠規格(最大転送速度)	6GHz: IEEE 802.11be: 11529Mbps (320MHz 4x4) IEEE 802.11ax: 4803Mbps (160MHz 4x4) 5GHz: IEEE 802.11be: 5764Mbps (160MHz 4x4) IEEE 802.11ax: 4803Mbps (160MHz 4x4) IEEE 802.11ac: 3466Mbps (160MHz 4x4) IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4) IEEE 802.11a: 54Mbps 2.4GHz: IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2) IEEE 802.11n: 300Mbps (40MHz

			2x2) IEEE 802.11g:54Mbps IEEE 802.11b:11Mbps
サイズ	300(W)×75(D)×195(H)mm ※本体のみ。アンテナおよび突起部除く	重量	約1700g
付属品	スタンド、LANケーブル(カテゴリ6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書	対応OS	Windows:Window 11/10 Mac:macOS 11以降 iOS:iOS 18/17/16/15 Android:Android 9以降
対応機種	iPhone 16 Plus/Pro/Pro Max PlayStation5 Pro ※メーカーにて検証した結果です。表示されていない商品については動作保証外となります。	USBインターフェース	USB 3.2 (Gen1)
電源	AC100V 50/60Hz	消費電力	35.5W(最大)
周波数範囲(チャンネル)	6GHz: 191～283ch(5955～6415MHz) 5GHz: W52 36/40/44/48ch (5180～5240MHz) W53 52/56/60/64ch (5260～5320MHz) W56 100/104/108/112/116 /120/124/128/132/136/140ch (5500～5700MHz) W56(新電波法対応) 144ch (5720MHz) 2.4GHz: 1～13ch(2412～2472MHz)	セキュリティ	WPA3 Personal WPA2 Personal WPA/WPA2 Personal WPA2/WPA3 Personal WEP(128-bit / 64-bit) OPEN Any接続拒否 プライバシーセパレーター MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)
無線LANアンテナ	外部アンテナ 6GHz:4本 5GHz:4本 2.4GHz:2本 (うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、 5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)	有線LAN伝送速度	LANポート: 10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1 (AUTO-MDIX) 1G/100M/10Mbps×3 (AUTO-MDIX) INTERNETポート: 10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1 (AUTO-MDIX) ※半二重通信(Half-Duplex)には対応していません。
動作保証環境	温度:0～40℃ 湿度:10～85%	VCCI適合	VCCI Class B
ネット脅威ブロッカー	ネット脅威ブロッカー2 プレミアム		
「Wi-Fi CERTIFIED 7」取得済み、Wi-Fi 7 対応トライバンドルーター フラッグシップモデル			
複数周波数帯の同時利用が可能になる技術「MLO」対応。 干渉波を受けても影響のない通信帯域を利用し、遅延が起きにくくなるなど通信の安定化が期待できます。			
6GHz帯のみ、最大通信帯域幅が従来までの160MHzから320MHzに拡張。さらなる大容量通信が可能。			

通信性能を最大限に活用。INTERNET/LAN 10Gbps対応ポート搭載。
Wi-Fi alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh」対応。最適な通信経路を自動で選択。 ※EasyMeshネットワークを利用するには、コントローラおよびエージェントとして使用するWi-Fiルーター、アクセスポイント、Wi-Fi中継機がすべてEasyMeshに対応している必要があります。
EasyMeshは有線でもメッシュネットワークを構築できます。
ネットワークを守るネット脅威ブロッカー2 プレミアム ベーシック+プレミアム機能1年間無料ライセンス ご家庭にあるスマート家電をサイバー攻撃から守ります。外部からの不正な遠隔操作や、マルウェア等によるパソコン内のデータ、防犯カメラの映像などの個人情報流出を防ぎます。
また、ご家庭の機器が踏み台にされて他者の機器をDoS攻撃することからも防ぎます。 プレミアム機能はさらにお子様へ見せたくないサイトも設定可能。ご家族を守りながらネットをご利用いただけます。
古いルーターから新しいルーターへの入れ替えがかんたん。 まとめて設定を移せる「スマート引っ越し」対応。
スマホなど端末の無線再設定が不要「無線引っ越し機能」 ご利用中のSSIDをそのまま利用可能。
たくさんつないでも速度が落ちにくいMU-MIMOに対応。
ワイドバンド5GHzに対応したパソコンなどでは、5GHz 160MHzに対応。動画配信のような大きなデータもより安定して通信できるようになりました。
端末をめがけて電波を送信するビームフォーミング。安定感のある通信を実現できます。
強固なセキュリティ「WPA3」対応。パスワードの不正解読をブロック。
日本の主要なIPv6サービスに対応 (IPv6 IPoE)
USB用 HDDをつないで家中のパソコンでデータが共有できるネットワーク対応HDD (NAS)として使えます。ポートはUSB 2.0よりも高速に転送できるUSB 3.2(Gen1)に対応。
外出先から安全にアクセスできる「IPsecVPN」対応。
来客時もセキュアにWi-Fiを提供できるゲストポート対応。
最新のFWにいつも更新、自動アップデート機能対応。
タテ置きはもちろん、壁に取り付けることもできます。 ※壁掛け用ネジ(2本)は別途ご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.