


品番：EA760A-13A

品名：スタッドファインダー

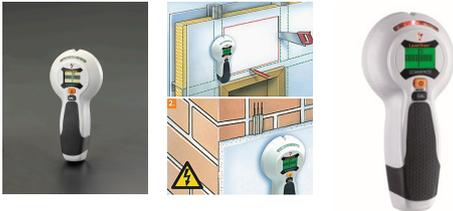

販売価格	4,830円(税抜) / 5,313円(税込)		
カタログ価格	4,830円(税抜) / 5,313円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/05/11 17:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0762ページ		



壁内の活線及び木、金属の検知が可能

#### 仕様

検出範囲	110~230V(50/60hz)	検知能力(深さ)	スタッドスキャン:40mm、ACスキャン(活線):40mm
電源	9V電池×1個(付属)	使用温度範囲	0~40℃
保管温度	-20~70℃	サイズ	85(W)×38(D)×180(H)mm
重量	163g(電池含む)	機能	・オートパワーオフ機能(30秒) ・自動キャリブレーション ・電圧警告

<2種類の検知モード搭載>

ACスキャン: 金属のない場所での活線の位置検知

スタッドスキャン: 金属のない壁内の木の梁、栈木や金属の検知

光と音で検知をお知らせします

壁面に押しあて、スライドさせることで柱や金属の場所を知ることができます。

CALボタンは校正ボタン(リセットボタン)

モードボタンで測定モード切替

壁内の活線及び木、金属の検知が可能

常時、電圧警告機能により高い安全性を保證します。

通電中のケーブルや電線の位置を正確に特定できます。

乾式建築作業では、洗面台、キッチンの戸棚、棚、重い鏡などの安定した固定ポイントを確実に見つけることができます。

突破口を作るためなど、支柱の間に下部構造のない領域を見つけます。(キッチンのハッチ、天窓など)

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA760A-36</p> <p><b>コメント</b> 仕様ご確認下さい</p>
---	--

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.