


品番：EA761GA-122B

品名：12桁 計算機(検算機能付)

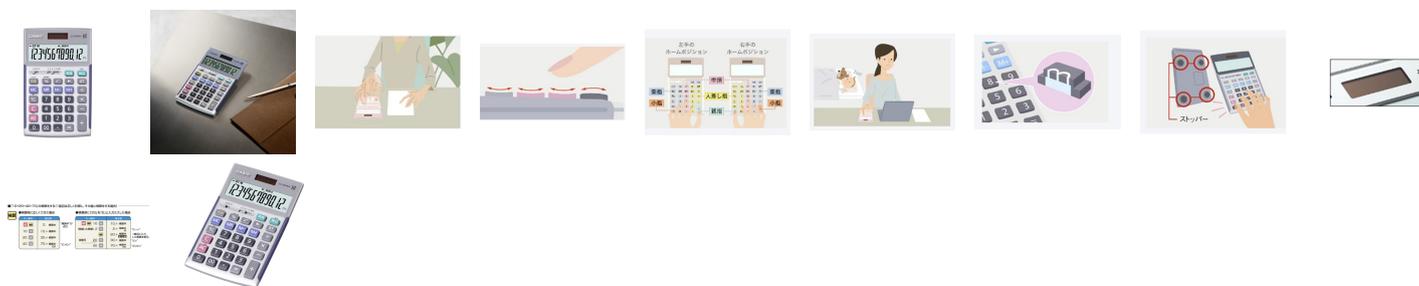

販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/19 02:35現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1842ページ		



仕様

メーカー	カシオ (CASIO)	型番	JS-20WKASRN
桁数	12桁	サイズ(W×D×H)mm	107×174.5×24.2
電源	太陽電池+CR2025×1個(付属)	重量	210g
液晶ディスプレイ	計算状態表示 3桁位取り表示	計算機能	四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算
電池寿命	約7年(1日1時間使用時)	キーの機能	早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)
キーの特徴	数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー	メモリー	メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+, M-, MR, MCキー方式)
表示設定	小数点セクター ラウンドセクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)	カラー	シルバー

チェック検算、税計算、計算状態表示、早打ち機能
表示&文字サイズともに特大表示
キーがすりへっても文字が消えない「2色成型プラスチックキー」
表示&文字サイズともに特大表示
タッチ音が気にならない静音設計。デスクワークに最適です。
本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能にします。
ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護します。
打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能
検算機能付:同じ計算を繰り返す時、2度目の計算で1度目と違う入力をする時”ピーッ”と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると”ピッピッ”と音が鳴り、”OK”が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。
検算を押して再度同じ計算をし、操作が一致していればOKが点灯、不一致があればどこか、を確認できます。
傾斜表示
検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。
一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。
優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。
正確な早打ちを可能にする3キーロールオーバー: 入力時、キーから指を離す前にキーを押しはじめても、次の次のキーまでしっかり認識。
打ちやすさを追求したキー形状: 人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。
左右どちらでも打ちやすいキー配列: 長年のノウハウを活かしスピーディーに計算をするためのキー配列を追求。
周りを気にせず業務に集中できるサイレントタッチキー: タッチ音が気にならない静音設計。テレワークやデスクワークに最適。
抜群のタッチ感と数字が消えない2色成型樹脂キー: 本格実務電卓のキーは、指になじみやすいなめらかな表面仕上げ。 さらに、数字が消えない2色成型構造を採用。(一部キーを除く)
すべりを抑えて打ちやすい大型ストッパー: 本体裏面に大型ストッパーを4個採用。 操作時のすべりを抑え快適な計算を可能に。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.