


品番 : EA761HD-12F

品名 : AC100V/1250W/A3 ラミネーター

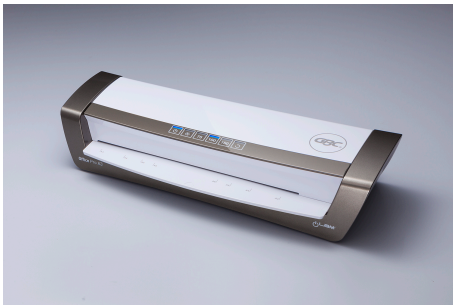

販売価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
カタログ価格	29,900円(税抜) / 32,890円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/04/04 08:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1936ページ		



### 仕様

メーカー	アコ・ブランズ・ジャパン	型番	LLMOPA3
サイズ	500(W)×222(D)×115(H)mm	電源	AC100V(50/60Hz)
消費電力	1250W	ローラー本数	4本
最大ラミネート	厚:0.6mm 幅:320mm	対応フィルム厚	75~150μm
加工サイズ	A3 (A3ノビは対応していません)	ウォームアップ時間	約60秒
加工温度	常温~175℃	加工速度	420mm/分(50Hz) 490mm/分(60Hz)
加熱方式	外部加熱方式	コード長	1.5m
重量	4.2kg		

美しい仕上がりが自慢。操作性にも優れた4本ローラーラミネーター

・リリース機能付き  
つまりなどのトラブルの際、巻き込んだ加工物を手軽に除去する機能です。

・オートシャットオフ機能付き(約30分後)  
電源が入ったまま一定の時間使用しない場合、自動的に電源をオフにする機能です。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.