



品番：EA761LM-67A

品名：1730x1130mm ホワイトボードシート&スクリーン(マグネット式)

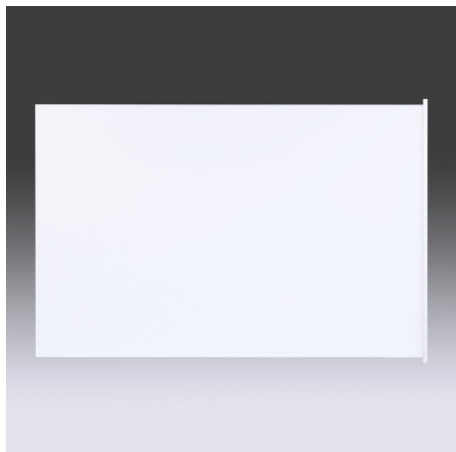

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 32,400円(税抜) / 35,640円(税込) | | |
| カタログ価格 | 32,400円(税抜) / 35,640円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/04/15 16:55現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 1852ページ | | |

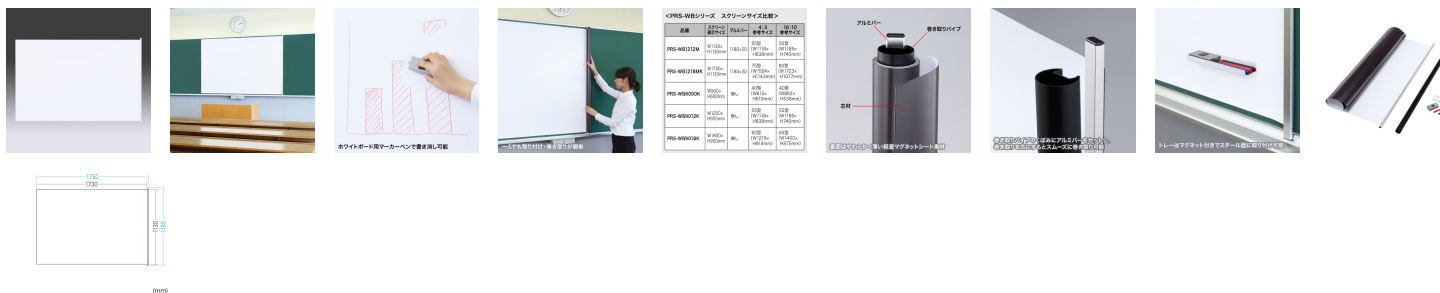

仕様

| | | | |
|--------|--|---------------------|-------------------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PRS-WB1218MK |
| 規格 | 75・80型 | スクリーンサイズ(W×H) mm | 1730×1130 |
| 重量(kg) | 2.95 | 外形サイズ | 1750(W)×13(D)×1180(H)mm |
| 材質 | 表面:PET 裏面:マグネットシート アルミバー:アルミ、ポリカーボネート 巻取パイプ:ABS樹脂 | | |

マーカーペン(赤・青・黒各1本)、イレーサー、トレー付

黒板に貼りやすいマグネット式プロジェクタースクリーン。

学校の黒板の高さ(1200mm)を考慮し、高さを1130mm(バーは1180mm)に設定しています。

表面はホワイトボード用マーカーペンで書き消しできるマットホワイトボードフィルム素材です。

裏面はやわらかく薄い軽量マグネットシート素材です。

シート本体にアルミバーと芯材が付き、黒板などへの貼り付け作業時にシートが曲がりにくくなっています。

使用しないときは、付属の巻き取りパイプで簡単に収納することができます。

※短焦点プロジェクターは、平らな黒板や壁に貼り付けた場合に対応します。

<使用方法>

※巻いている状態のシートを垂直になるよう調整して黒板に取り付けます。※シートは円柱状の巻き取り機に巻いているため、曲がることなく黒板に貼ることができます。

※シートの貼り始めは、シート片側の芯材がシートが曲がったり剥がれたりすることを防ぎます。

※反対側にはアルミバーが付いているため、同様にしっかり貼ることができます。

※シートをはがす場合は、アルミバーに巻き取りパイプを取り付け、巻き取りパイプを芯にするとスムーズに巻き取ることができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.