


品番 : EA761XB-125

品名 : AC100-240V/15.3W デスクスタンド/LED(黒)

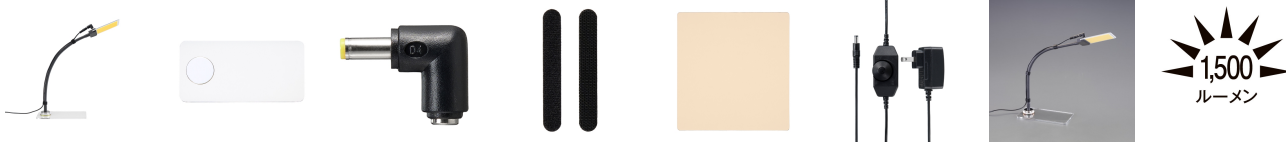

販売価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
カタログ価格	5,860円(税抜) / 6,446円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 18:08現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2059ページ		



仕様

メーカー	ヤザワコーポレーション	型番	DL06
明るさ	1500ルーメン	サイズ	パネルライト:110×17.5×128mm アーム+マグネット:36×36×407mm 台座:200×10.5×100mm
コード長	約2.8m(調光電源スイッチ含む)	重量	約606g(アダプタ調光スイッチ・L字プラグ・アクリル台座含む)
電源	DC12~14V (ACアダプター付属)	光源	COB LED(交換不可)
光源色	昼白色(フィルターで電球色に変更可)	消費電力	15.3W
照度	約1400lux(30mm直下)	色温度	5000K(フィルターで3000Kに変更可)
高さ	400mm	点灯スイッチ	中間スイッチ
定格出力	DC12V 1.0A	付属品	アダプタ調光電源スイッチ ジェルライトフィルター アクリル台座 L字プラグ

付属の吸着型のケルビン変更フィルターを発光面に貼るだけで、5000Kの昼白色から3000Kの電球色に変えられます。

適合規格 LEDスタンド照度JIS:AA規格

