



品番：EA761XD-24

品名：AC100V/445mm 照明灯/LED(卓上式/黒)

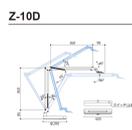

販売価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
カタログ価格	24,200円(税抜) / 26,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/03/19 20:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2058ページ		

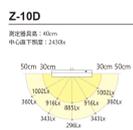

1,055
ルーメン



仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-10DB
サイズ	セード幅: 420mm アーム長: (上)360mm(下)360mm	取付方法	ベースタイプ
光源	LED/昼白色(5000K)	演色性	Ra94・R15
LEDタイプ	LED一体型	従来光源相当	白熱150W相当
調光	ソフトスタート調光	色	黒
電圧	100V専用	電源	ACアダプター
定格光束(LED)	1055lm	消費電力(LED)	11.9W
固有エネルギー消費効率(LED)	88.7lm/W	LEDモジュール寿命	40000時間
中心直下照度	2430Lx	コード長	1.5m
材質	鋼、アルミ、樹脂	重量	4.5kg

スマートフォン立てる事ができるスリット付で、動画を見ながらの作業に便利。
(厚み7~10mmまでのスマートフォンに対応※ケース含む厚み)

軽くスムーズな動きの平行アーム

自由なヘッドの姿勢を実現する3方向ネックジョイント

LED光源の小ささを最大限に活かした最薄フォルム

【機能】

- ・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100～5% 無段階調光)
- ・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
- ・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)

代替品



品番 EA761XD-23

コメント 同型 ホワイト

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.