



品番 : EA761XD-25

品名 : AC100V/10.5W 照明灯/LED(クランプ式/ワイド/白)

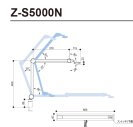

販売価格	32,900円(税抜) / 36,190円(税込)		
カタログ価格	32,900円(税抜) / 36,190円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/06 13:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2058ページ		

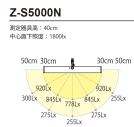

### 仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-S5000NW
サイズ	セード幅: 600×67mm アーム長: (上)370mm(下)370mm	色	白
取付方法	クランプ(上締め)	取付クランプ厚み	10~50mm
光源	LED/昼白色(5000K)	演色性	Ra90
LEDタイプ	LED一体型	従来光源相当	白熱150W相当
調光	ソフトスタート調光	光源仕様	LED 10.5W
電圧	100V専用	電源	ACアダプター(付属)
定格光束	690lm(LED)	消費電力	10.5W(LED)
固有エネルギー消費効率	65.9lm/W(LED)	LEDモジュール寿命	40000時間
中心直下照度	1800Lx	コード長	1.8m
材質	アルミ、樹脂	重量	1.6kg

大型LED作業灯

広い可動範囲とシンプルなデザインを両立した、新開発のインナーสปリングアーム

ワイドなヘッドと十分な明るさ(JIS-AAクラス相当)で、広い範囲を明るく照らします。

調光スイッチとON/OFFを分けた新形状のスイッチ

5段階調光調光 (明るさ100%、約80%、約50%、約30%、約5%)

・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.