 



品番：EA761XD-29

品名：AC100V/6.5W 照明灯/LED(クランプ式/ハンドル付)



販売価格	18,300円(税抜)／ 20,130円(税込)		
カタログ価格	18,300円(税抜)／20,130円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/05/11 01:32現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2108ページ		

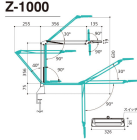

仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-1000W
セード(mm)	326	アーム長(mm)	上:356 下:356
電源	AC100V	光源	LED/昼白色(5000K)
明るさ	580lm	重量	800g
コード長	1.8m	取付クランプ厚み	55mmまで
機能	・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100～30%無段階調光) ・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。) ・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)	全長(mm)	431
材質	鋼、樹脂	取付方法	クランプ
演色性	Ra90	LEDタイプ	LED一体型
消費電力(LED)	6.5W	固有エネルギー消費効率(LED)	89.2lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間	中心直下照度	1540Lx

付属品	ACアダプター	
ハンドル付きヘッドならではの心地よい操作感。コンパクトなのにしっかり明るいモデル。		
高演色LED (Ra90以上、R9は50以上)を採用		
白熱灯80W相当		
明るさJIS-Aクラス相当		

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.