


品番 : EA761XD-33A



品名 : AC100V/4W 照明灯/LED(クランプ°・卓上式/白)

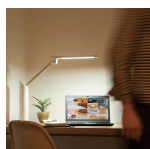

販売価格	22,800円(税抜) / 25,080円(税込)		
カタログ価格	22,800円(税抜) / 25,080円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/16 02:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



  Z-3600



421
ルーメン

仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-3600W
全長(mm)	574	セード(mm)	340
アーム長(mm)	281.5	ベースサイズ(mm)	215mm
材質	鋼、アルミ、樹脂	電源	AC100V
光源	LED/昼白色	明るさ	421lm
重量	1600g	コード長	2.0m
取付クランプ厚み	40mmまで	取付方法	ベースタイプ
演色性	Ra80	色温度	5000K
調光	非調光	センサー	人感センサ
LEDタイプ	LED一体型	消費電力(LED)	4W
固有エネルギー消費効率(LED)	42lm/W	LEDモジュール寿命	40000時間
中心直下照度	1020lx	付属品	・600W用コンセント ・専用クランプ付 ・専用デスクベース付

クランプ・卓上型の2ウェイ

白熱灯60W相当

感知範囲から離れると5分後に消灯し、カンタンと省エネ性を両立。

高い実用性とデザインを兼ね備えたアームスタンドZライト

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.