


品番 : EA761XD-34

品名 : AC100V/500mm 照明灯/LED(クランプ°式/白)



販売価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
カタログ価格	22,200円(税抜) / 24,420円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/20 18:15現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2057ページ		

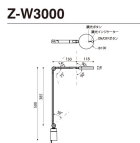

425  
ルーメン



### 仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-W3000W
サイズ	セード幅: φ100mm セード高: 16mm アーム長: (上)150mm(下)385mm	取付方法	クランプ(専用上締)
取付クランプ厚み	10~50mm	光色	LED 昼白色
色温度	5000K	演色性	Ra90
LEDタイプ	LED一体型	従来光源相当	白熱60W相当
調光	ソフトスタート調光	光源仕様	LED 7.0W
電源	AC100V	定格光束(LED)	425lm
消費電力(LED)	7W	固有エネルギー消費効率(LED)	60.7lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間	中心直下照度	1200lx
材質	アルミ、鋼、樹脂	コード長	1.8m
重量	900g		

コンパクトなダブルアームタイプのタスクライト

奥行きが浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。

光源部色温度固定型(5000K昼白色) Ra90・R9:50以上

3段階調光(調光インジケータ付)タッチスイッチ

【機能】

- ・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。3段階調光/調光インジケータ付)
- ・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.