


品番 : EA761XD-35

品名 : AC100V/7.8W(E26) 照明灯/LED(クランプ°式/白)

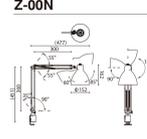

販売価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
カタログ価格	17,000円(税抜) / 18,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/03 04:22現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2057ページ		



### 仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-00NW
サイズ	セード幅: φ152mm セード高: 162mm アーム長: (上)300mm(下)360mm	色	白
取付方法	クランプ (専用上締め角型)	取付クランプ厚み	45mmまで
光色	LED 電球色	色温度	2700K
演色性	Ra80	LEDタイプ	LED電球
従来光源相当	白熱60W相当	調光	非調光
光源仕様	E26 LED電球	電源	AC100V
定格光束(LED)	506lm	消費電力(LED)	7.8W
固有エネルギー消費効率(LED)	64.8lm/W	LEDモジュール寿命	40000時間
中心直下照度	1283lx	材質	鋼、アルミ、樹脂、亜鉛ダイキャスト
コード長	2.0m	重量	1.4kg
付属品	六角レンチ		

上アームの長さを300mmにすることで、コンパクトな空間でも快適に使用が可能。

5本アームの基本設計でスムーズな動き。

ダイキャスト製ジョイントパーツ採用で、しっかりとした操作性を実現。

明るさは、JIS-Aクラス相当

ランプ交換型

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.