


品番 : EA761XD-42

品名 : AC100V/472mm 照明灯/LED(卓上式/白)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/04 13:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2058ページ		

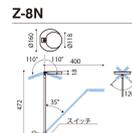

仕様	詳細
メーカー	山田照明
型番	Z-8NW
取付方法	ベースタイプ
サイズ	セード幅: 160×118mm 全高: 472mm
光色	LED 昼白色
色温度	5000K
演色性	Ra90
LEDタイプ	LED一体型
従来光源相当	白熱灯60相当
調光	ソフトスタート調光
電圧	100V
電源	ACアダプター(付属)
定格光束(LED)	702lm
消費電力(LED)	8W
固有エネルギー消費効率(LED)	87.8lm/W
LEDモジュール寿命	40000時間
材質	鋼、アルミ、樹脂
重量	1.3kg

仕様

メーカー	山田照明	型番	Z-8NW
取付方法	ベースタイプ	サイズ	セード幅: 160×118mm 全高: 472mm
光色	LED 昼白色	色温度	5000K
演色性	Ra90	LEDタイプ	LED一体型
従来光源相当	白熱灯60相当	調光	ソフトスタート調光
電圧	100V	電源	ACアダプター(付属)
定格光束(LED)	702lm	消費電力(LED)	8W
固有エネルギー消費効率(LED)	87.8lm/W	LEDモジュール寿命	40000時間
材質	鋼、アルミ、樹脂	重量	1.3kg

薄いヘッドは軽い力でさまざまな角度に変えられます。

シンプルなデザインでどんな空間にもマッチ

小さな光源でも広範囲に光が広がります。

肌色がキレイに見える高演色LED。高品位な光が、リラックスした気分を誘います。

明るさJIS-Aクラス相当

卓上型

【機能】

- ・ソフトスタート機能(徐々に明るくなります。100～30%無段階調光)
- ・ラストメモリー機能(次の点灯時には前回点灯時の設定の明るさになります。)
- ・ダブルクリック100%(スイッチを1回押すと50%、2回連続して押すと100%の明るさになります。)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.