



品番：EA761XL-3

品名：AC100-240V/8.2W デスクスタンドLED

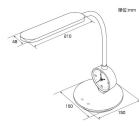

販売価格	4,950円(税抜)／ 5,445円(税込)		
カタログ価格	4,950円(税抜)／ 5,445円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 17:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2109ページ		

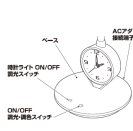

調光3段階、調色5段階機能搭載!時計付きLEDデスクライト

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	AS-LED10
電源	(ライト) 入力: AC100~240V 0.24A 出力: DC24V 0.375A (時計) 単3電池×1本 (別売)	消費電力	8.2W (待機時: 0.3W)
光源	LED (昼光色・電球色相当)	明るさ	直下照度: 2360lx (測定高30cm) ※白色点灯HI時 JIS照度規格 A形相当
高さ	約300mm	セード長 (mm)	210
重量	約630g	コード長	約1.5m
材質	ABS	付属品	ACアダプター
軽く触れるだけで点灯・消灯、調光・調色できるタッチセンサースイッチ式 (ライト用、時計バックライト用)			
調光3段階、調色5段階機能搭載。			
点灯 (HI) → 点灯 (MI) → 点灯 (LOW) → 消灯 ※スイッチを長押しする度に電球色から昼光色まで1段階ずつ切り替わります。			
アナログ時計付き (バックライト搭載)			
時計バックライト用スイッチで点灯・消灯、調光が可能 (点灯 (HI) → 点灯 (LOW) → 消灯)			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.