


品番 : EA761XP-26

品名 : 500x500x140mm LEDシーリングライト( 6畳用)

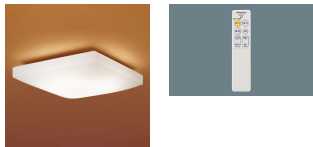

販売価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
カタログ価格	27,500円(税抜) / 30,250円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/19 00:39現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		



#### 仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	LGC25111
適用床面積	~6畳	光源	LED
明るさ	3550lm	消費電力	27.6W(明るさアップモード時:33.2W)
サイズ	500×500×140mm	電源	100V(50/60Hz)
光色	電球色(2700K)・昼光色(6500K)	光源寿命	40,000時間
調光	5段階	重量	1.9kg
付属品	アダプタ、配線器具、引掛シーリング用木ねじ×2本、リモコン、リモコンボックス、リモコン用木ねじ×2本、単4電池×2本		

スクエアデザイン。明るさアップモード搭載。

壁スイッチ切替(普段←→常夜灯)

リモコンで(100~5%)調光、(昼光色~電球色)調色

虫・ホコリの入りにくい構造

明るさアップモード(約6200K、明るさ約120%)

光色によって、全光束などの性能値が変化します。

明るさアップモード時は全灯時より光束と消費電力が増加し、固有エネルギー消費効率が低下します。

LED交換不可

#### 代替品



**品番** EA761XP-31

**コメント** 形状、明るさ、サイズの違い

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.