


品番 : EA761XS-89

品名：φ530x153mm シーリングライト(14畳用)

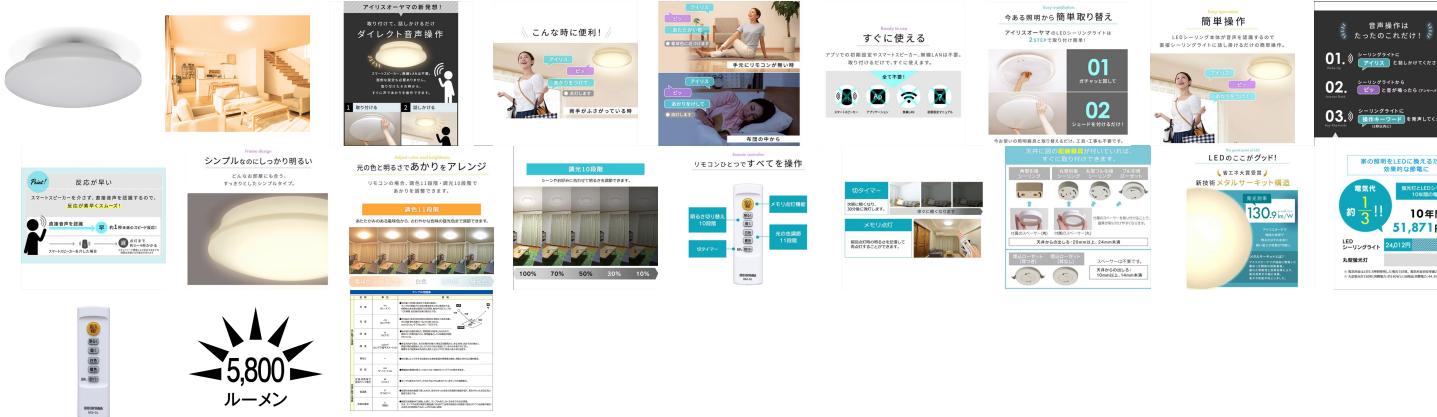

販売価格	16,300円(税抜)／17,930円(税込)		
カタログ価格	16,300円(税抜)／17,930円(税込)		
在庫数	最新在庫：1 (2026/01/25 17:45現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2061ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	CL14DL-5.11V
明るさ	5,800lm	サイズ	φ 530×153mm
適用畳数	~14畳用	光色	電球色~昼光色相当
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	約44.3W(最大点灯時)
光源寿命	40,000時間	調光	10段階、常夜灯(2段階)
調色	11段階	重量	1.5kg
演色性	Ra85	待機電力	1.0W
発光効率	130.9lm/W	材質	ポリプロピレン
機能	リモコン 調光/調色:10/11段階 明かりメモリ	付属品	取付用スペーサー(角・丸) リモコン1台 単4アルカリ電池2本 リモコンホルダー1個 ねじ2本

	切タイマー:30分(ボタンを押してから時間がたつと徐々に消灯する機能です。)	
音声操作シーリングライト。		
声であかりを操作する。面倒な設定なし。Wi-Fi環境不要!		
取り付けて、話しかけるだけのダイレクト音声操作。		
光を広げるシェード設計で天井まで明るく照らすLEDシーリングライトです		
声であかりを操作する本体マイク+音声認識IC搭載で、直接シーリングライトに話しかけるだけでON/OFF、調光/調色、常夜灯/全灯等の操作が声だけでかんたん操作できます。		
面倒な初期設定や無線LAN環境は不要で、買ったその日から使用できます。		
工事が不要で、今お使いのシーリングライトから付け替えが簡単にできます。		
また、スマートスピーカーを介さない分反応が早く、「アイリス」というウェイクアップワードを発声した後5秒以内であれば、複数の操作が可能です。		
帰宅して両手に荷物がいっぱいの時や、子どもと添い寝する時、ベッドからわざわざ降りなくても声だけでパッと明かりを点灯させる/消すことが出来ます。		
部屋の隅々まで明るくしたい人におススメです。		
明るいのにまぶしくない、自然な光でお部屋を照らします。		
<p>【LEDならではの高性能】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・長寿命約40000時間 ※寿命は光束が70%まで低下するまでの時間を推定したものであり、製品の寿命を保証する物ではありません。 ・虫が寄りつきにくい ・色がより自然に見える演色性の高さ 		

代替品

	<p>品番 EA761XS-89A</p> <p>コメント 仕様・サイズなど異なります</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.