


品番：EA762AC-21

品名：160mm 三角スケール(一般用)

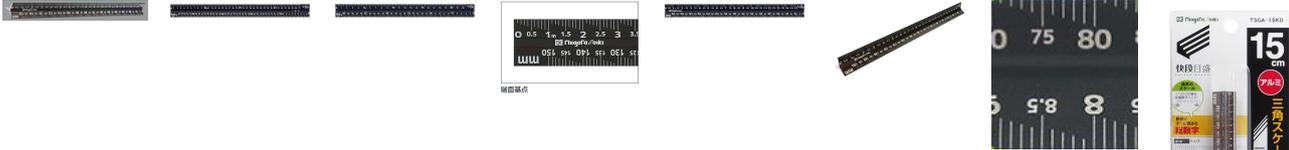

販売価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
カタログ価格	2,090円(税抜) / 2,299円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2025/07/18 18:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1840ページ		



仕様

メーカー	新潟精機	型番	TSGA-15KD
全長	160mm	幅	15mm
縮尺	1/100、1/150、1/200、1/250、1/300	精度	●長さの許容差1:±0.06mm ●長さの許容差2:±0.07mm ●長さの許容差3:±0.08mm ●長さの許容差4:±0.20mm
材質	アルミ	重量	15g
用途	製図、縮尺図面の読み取りに	使用条件	●長さの許容差1:50mm以下 ●長さの許容差2:50mmを越え100mm以下 ●長さの許容差3:100mmを越え150mm以下 ●長さの許容差4:端面基準
注意	長さの許容差は、20℃環境時		

目盛が見やすい階段状目盛です。

数値の読み取りが素早くできる総数字タイプです。

高精度レーザー印字目盛です。

1/1縮尺は通常スケールとして使用可能です。

端面基準のため、突き当て測定が可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.