
 


品番 : EA762CF-13

品名 : A4/S型 スプリングファイル(10冊)

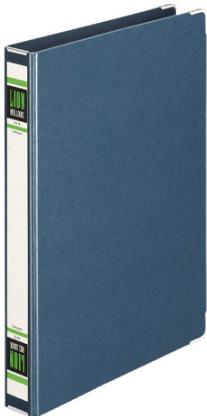

販売価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
カタログ価格	7,140円(税抜) / 7,854円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/14 21:13現在)		
商品入数	10	販売単位	箱
カタログページ	1874ページ		



## 仕様

メーカー	ライオン事務器(LION)	型番	10713
サイズ	226(W)×36(D)×307(H)mm	収容枚数	300枚(30mm厚)
表紙	紺ファイバー貼り・縁金具・角金具付	芯材	再生紙
重量	290g(1冊あたり)	入数	10冊

A4判S型

二重スプリングとじ具

マイナスドライバー等を使用して金具の取外し可能。

二重のスプリングで耐久力抜群。書類をゆるみなく確実にホールドします。

一重のスプリングものに比べて約4~5倍の伸縮強度があります。

ステンレス製のさびない押え金具は、スプリングとしっかりかみ合う構造になっています。

表裏共にファイバー貼り仕様の丈夫な表紙です。

縁金具・角金によって補強されています。

グリーン購入法適合品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.