



品番：EA762CL-216

品名：A4/S型 両開きパイク式ファイル(1000枚/グレー)

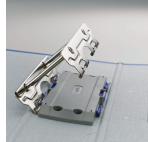

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,800円(税抜) / 1,980円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 4 (2026/04/30 09:25現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 |
| カタログページ | 1824ページ | | |

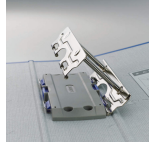

仕様

| | | | |
|--|----------------|---------|-------------|
| メーカー | ライオン事務器 (LION) | 型番 | 11268 |
| 収容枚数(とじ厚) | 1000枚(100mm) | サイズ(mm) | 243×121×307 |
| 表紙 | オレフィンペーパー貼り | カラー | ライトグレー |
| A4判S型 | | | |
| カラーインデックス5枚付 | | | |
| 4色背紙付(背紙差替式) | | | |
| 書類の収容力が抜群で大量の書類を整理、保管するのに適しています。 | | | |
| 両開き・差込式金具で書類の抜き差しが簡単です。 | | | |
| 収容枚数近くでもしっかりファイルできます。 | | | |
| 分別廃棄するとき表紙からとじ具をとりはずせ、可燃物と不燃物に分別することができます。 | | | |
| 表紙はオレフィンペーパー貼りで、焼却時に有害ガスを発生しません。 さらに古紙100%に芯材を使用し、資源を有効利用しています。 | | | |
| エコマーク取得商品 | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

