


品番：EA762EB-19A

品名：310mm/A4 ロータリーカッター(A4/12枚)



販売価格	7,240円(税抜)／7,964円(税込)		
カタログ価格	7,240円(税抜)／7,964円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/03/25 09:32現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1795ページ		

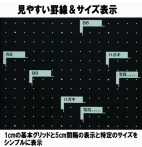

仕様

メーカー	ナカバヤシ	型番	NRC-N2A4D
裁断幅(mm)	310(A4)	台サイズ(W×D)mm	264×411
重量	1.5kg	裁断枚数	12枚
材質	台盤・刃:スチール 樹脂パーツ:ABS・AS	カラー	ブラック
裁断可能な資材	ボール紙:1mmまで 軟質ビニール:0.8mmまで 硬質ビニール:0.4mmまで PPフィルム:0.4mmまで	裁断不可能な資材	金属フィルムやガラス繊維入りフィルム等
ミシン目刃と紙合わせ定規付			
回転刃スライド方式			
取っ手付きで持ち運びに便利です。			
任意のサイズに容易にセットできます。			
ロックボタンを押すだけで、キャップを簡単に外せます。			
表示1cmの基本グリッドと5cm間隔の表示と特定のサイズをシンプルに表示			
本体裏面のポケットにミシン目刃を収納			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.