


品番：EA763AA-271

品名：DC12/24/48V ドライブレコーダー(6カメラ)

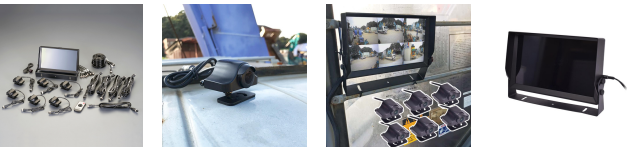

販売価格	44,900円(税抜)／ 49,390円(税込)		
カタログ価格	44,900円(税抜)／49,390円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2024/05/08 04:39現在）		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0277ページ		



仕様

メーカー	サンコー(THANKO)	型番	SLT6CDVR
電源	DC12・24・48V	サイズ	モニター:250×39×149(H)mm、カメラ:65×38×30(H)mm
重量	モニター:約780g、バックカメラ:約100g	視野角	左右:約140°、上下:約80°
解像度	1280×720	防塵・防水規格	IPX5
記録メディア	microSDカード2枚(～最大256GB使用可能)	記録ファイル	MOV形式 1280×720 25fps
撮影時間	128GBのmicroSDカード使用時:約18時間(※状況により異なります)	画素数	200万画素
コーデック	H.264	耐用温度	-20～75℃
カメラ最大延長可能距離	45m×6カメラ	マイク	なし
スピーカー	なし	Gショックセンサー	なし
赤外線LED	なし	付属品	モニター、カメラ(カメラ・シール・ネジ)6セット、モニター用取付金具、延長ケーブル15m、延長ケーブル5m×4本、延長ケーブル3m、バックミラー取付金具2個、バックミラー取付ネジ4本、ワッシャー2個、ネジ3本、ナット2個、モ

			ニター用ネジ4本、リモコン、センサーケーブル、日本語説明書
取り付けについて	車体の常時電源・ACCに直接接続する必要があります。 機械やトラックの説明書を確認して設置してください。 ヒューズ形状はミニ平型となります。 車載のヒューズ形状が違う場合はカー用品などで平型や低背型のヒューズ電源取り出しケーブルなどをお買い求めの上、付け替えてご使用ください。 ご不明な場合は自動車整備工場などに取り付けを依頼することをお勧めします。	材質	PP
注意事項	※本製品は日本販売向けの商品となります。海外でのご利用はサポート外となりますのでご了承ください。 ※音声録音機能はありません。 ※操作を行う場合は、車を停止後に行ってください。車に取り付けをする前に、本体とバックカメラの動作確認をして下さい。 ※microSDカードは付属いたしません。 ※ドライブレコーダーの記録用SDカードははとても過酷な条件で動いています。よって1～2か月に1回初期化、フォーマットが必要です。 ※カードエラーが表示された場合は、microSDカードに問題が起きております。別のmicroSDカードをご用意いただき、交換をしてご利用ください。 ※microSDカードは消耗品となります。 ※使用の際は、必ず正常に動作しているかご確認の上ご利用をお願い致します。 ※ドライブレコーダーは事故を防止する装置ではありません。状況によっては記録されない場合があります。 ※分解や改造をしないでください。 ※本製品をご利用において生じるデータの破損は補償の対象外となります。 ※本製品に熱や異音、異臭などの異常が認められた場合は直ちにご使用を止め、弊社サポートセンターまでご連絡ください。 ※ご使用中においてのお客様の過失による故障、破損、改造等はサポート保証の対象外となります。 ※正しく使用されない場合に生じた事故等について弊社での責任は負いかねます。 ※製品仕様は改善のため予告なく変更する場合があります、そのため説明書記載の内容と異なる場合があります。		

11インチモニター
死角モニターにもなる業務用6カメラドライブレコーダー
6つのカメラで、死角のしやすい大型トラックや建設機械の周りをくまなくモニタリング・撮影できるドライブレコーダーです。
11インチの大型モニターで6カメラを同時に映すことが可能。
目視だけではカバーできない重機の死角をなくし、接触事故を未然に防ぐサポートをします。
15m、5m、3mの延長ケーブルが付属しているので、大型車両の後方にもカメラを取り付けることができます。
手元のリモコンで簡単に操作できるドライブレコーダーです。
カメラはそれぞれ視野角140度あるので、直接見て確認できない場所もしっかりと撮影・モニタリング。
運転席のモニターで確認することができます。
バック時に便利なリバースライン機能が搭載されています。
バックライトなどのプラス配線にケーブルを接続することで、車をバックする際 画面に駐車ガイドラインが表示されるようになります。

代替品

	品番	EA763AA-402B
	コメント	他メーカー品/前後2カメラ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.