


品名：AC100V/ 52W/45疊 空氣清淨機



販売価格	54,700円(税抜)／ 60,170円(税込)		
カタログ価格	54,700円(税抜)／60,170円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/21 18:13現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	0066ページ		

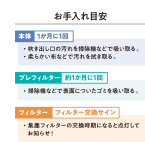

仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	IAP-A110
電源	AC100V(50/60Hz)	消費電力	最大:52W 最小:6.3W
風量	最大:11.2m3/分 最小:4.3m3/分	運転音	最大:53dB 最小:30dB
適用床面積	74㎡(45畳)	サイズ	363(W)×378(D)×700(H)mm
重量	約14kg	コード長	約1.4m
フィルター寿命	約3年 ※使い方や設置場所によって異なります。	運転モード	自動・おやすみ・ターボ

大畳数なので、広い部屋、オフィス、会議室のような広い空間に最適です。

きれいなランプ搭載により、センサーで計測した空気の状態がきれいな時は青、やや汚れているときは緑、汚れているときは赤で表示します。

代替品



品番	EA763AD-112
コメント	36畳用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.