


品番 : EA763AD-73B

品名 : AC100V/288W/10畳 加湿空気清浄機



販売価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
カタログ価格	21,300円(税抜) / 23,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/08 22:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

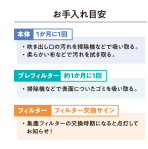

### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	HXF-C25
〈加湿機能〉	タンク容量: 約2.0L 消費電力(50/60Hz): 283/288W(空気清浄・加湿時) 適用床面積: 木造和室8㎡(5畳) プレハブ13㎡(8畳)	〈空気清浄機能〉	消費電力(50/60Hz): 21/25W(強)、16/20W(標準)、11/12W(静音) 適用床面積: 16㎡(10畳)
サイズ	297(W)×247(D)×497(H)mm	重量	約5.0kg
フィルター寿命	約2年	材質	ABS樹脂
電源	AC100V(50/60Hz)	連続加湿時間	約6.6時間
コードの長さ	1.8m		

風量と加湿量は組み合わせ自由

お部屋の空気の状態やお好みで、空気清浄モードと加湿モードをそれぞれ設定可能

空気清浄だけの単独運転も可能です。

3方向吸引で広い空間もパワフル清浄

左右と下部の吸気口から汚れた空気をグングン吸引

3種のフィルターで空気の汚れもニオイもキレイに  
活性炭蛭石フィルター: タバコなどのニオイを吸着・脱臭  
HEPAフィルター(集塵フィルター): 0.3マイクロメートルの微細な粒子を除去

プレフィルター:ホコリ・抜け毛

蒸気の吹き出し口の温度は約45度


タンクが上についているから、給水時の取り付け外しも簡単

給水のタイミングをランプでお知らせ

ヒーターで水を温め、蒸気記で加湿する加熱式

分かりやすい操作パネルで、誰にでも簡単に操作できます。

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA763AY-121</p> <p><b>コメント</b> AC100V/95W/25畳/サ-キュレ-タ付</p>
---	---

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.