


品番：EA763AE-51N

品名：[充電式] リニアシェーバー

	販売価格		44,400円(税抜)／48,840円(税込)	
	カタログ価格		44,400円(税抜)／48,840円(税込)	
	在庫数		最新在庫: 1 (2025/11/22 08:18現在)	
	商品入数	1	販売単位	台
	カタログページ			

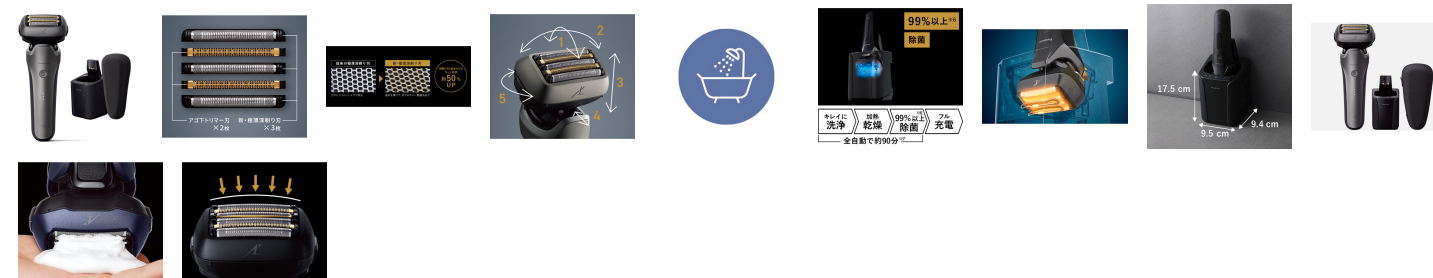

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	ES-L580-S
刃枚数	5枚	サイズ(W×D×H)mm	72×57×180
重量(g)	215	ストローク	14,000ストローク/分
電源	Li-ion(リチウムイオン)充電電池	使用日数	フル充電し1日1回約3分間の使用で約14日間使用可能
防水性能	IPX7	充電	全自動洗浄充電器、USB充電(TypeC型)
消費電力	約10W(全自動充電器使用時、充電時)	ヘッド部	・密着5Dヘッド ・固定/可動切替 ・刃フロート機構
外刃	5枚刃システム	内刃	30°鋭角ナノエッジ内刃
トリマー	シャープトリマー(45°)	洗浄	・全自動洗浄充電器 ・清潔水洗い
付属品	セミハードケース、専用洗浄剤1個、USBケーブル(Type-A/Type-C)、ACアダプター、専用オイル、掃除用ブラシ		

充電式（充電時間1時間）
AC100～240V（自動電圧切替付）
水洗いタイプ
3段階充電残量表示ランプ付
全自動洗浄充電器付
リニアモーター高速駆動
長いくせヒゲをプレカットする「アゴ下トリマー刃」を搭載
上下・左右・前後に加え、ツイスト、前後にスライド。
アゴ下の複雑な凹凸にもびったり密着する「密着5Dヘッド」
海外使用可能
ヒゲの状態に合わせて、最適なパワーに自動制御するラムダッシュAI＋ 一秒間に約233回の検知で、ヒゲの状態に合わせて、BOOSTモード、SOFTモードを自動制御。
洗顔剤などを使って、シェービング用のきめ細かい泡がつくれる泡メイキングモード
「濃い・太い・くせ」ヒゲも、逃さずすばやく剃りきる。
ストローク数が多いほど一度とらえたヒゲを逃さずカットでき、シェービング時間を短縮。高速に刃が動き、濃いヒゲも一気にスパッと切れ、なめらかな剃り心地。
360°全方位に傾く立体スイングヘッドが「前後」「左右」「上下」に加えて、「前後にスライド」「ツイスト」の5方向へ自在に動き、アゴ下のやわらかく複雑な凹凸にもびったり密着し、肌にやさしく剃りあげます。
システム刃とリニアモーター駆動により、圧倒的なパフォーマンスを実現。
入浴時にシェービングができて洗顔も簡単。
USB充電〔Type-C〕に対応
※USB電源アダプターは別売です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226（代表）

© 2018 ESCO Co.,Ltd.